


E43102



Klimarør for nivåsensorer

CLIMATIC TUBE L=728

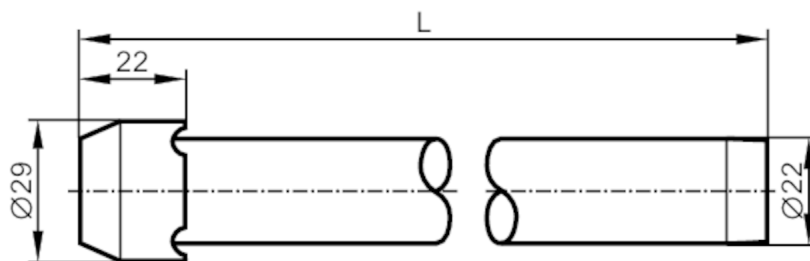

Applikasjon

Design	for kapasitive nivåsensorer LK, LI
Medier	vann; Vannholdige medier
Mediumtemperatur [°C]	0,00...55,00
Trykklassifisering [bar]	0,50

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	20,00...60,00
---------------------------	---------------

Mekaniske data

Vekt [g]	206,50
Materialer	PP-H; NBR
Lengde L [mm]	728,00

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------