


Flensplate for nivåsensorer

FLANGE PLATE 73-90/G3/4

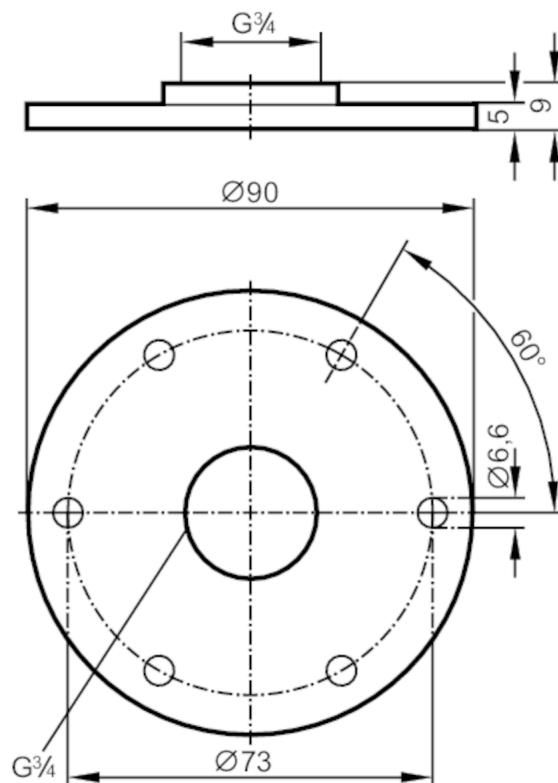

Applikasjon

Design	for nivåsensorer LR
Installasjon	i henhold til DIN 24557
Tanktrykk [bar]	-1,00...16,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0,00...80,00
---------------------------	--------------

Mekaniske data

Vekt [g]	257,30
Type montering	i henhold til DIN 24557
Materialer	flens: rustfritt stål (1.4305 / 303); Forsegling: NBR
Tiltrekkingsmoment [Nm]	6,00...9,00
Sensor tilkobling	gjenget tilkobling G 3/4 innvendig tråd
Prosesstilkobling	flens Ø 90,00 mm

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------