


Flensplate for nivåsensorer

FLANGE PLATE 65-80/G3/4

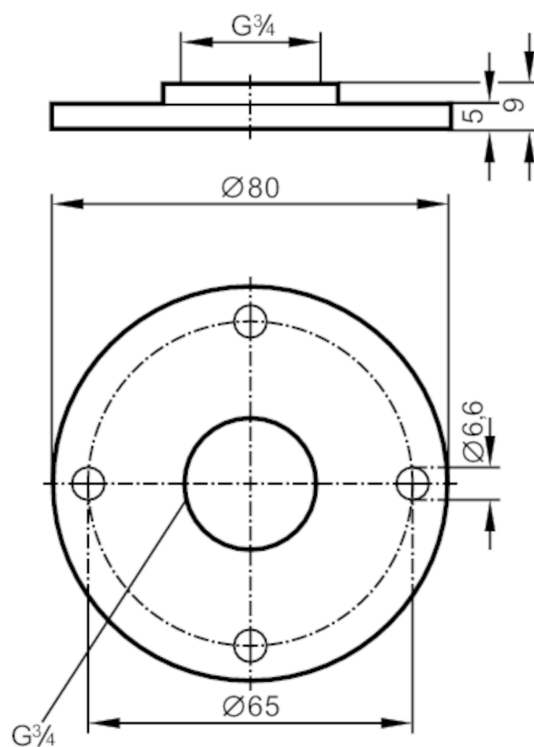

Applikasjon

Design	for nivåsensorer LR
Tanktrykk [bar]	-1,00...16,00; (avhengig av den brukte tetningen)

Mekaniske data

Vekt [g]	196,40
Materialer	flens: rustfritt stål (1.4305 / 303)
Tiltrekkingsmoment [Nm]	6,00...9,00
Sensor tilkobling	gjenget tilkobling G 3/4 innvendig tråd
Prosesstilkobling	flens Ø 80,00 mm

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------