




Koaksialrør for nivåsensorer

LR COAX TUBE NPT L1000

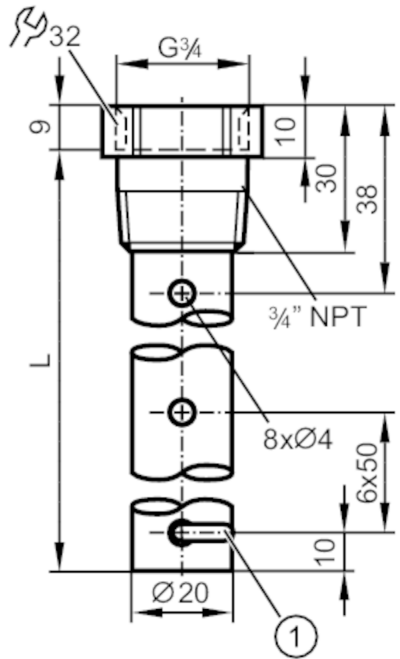

1 festebrakett for sentreringsstykke

CRN

Applikasjon

Design		for nivåsensorer LR
Mediumtemperatur	[°C]	-40,00...200,00
Trykklassifisering	[bar]	16,00
Vakuummotstand	[mbar]	-1 000,00
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN)	[bar]	16,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	585,00
Materialer		Koaksial rør: rustfritt stål (1.4301 / 304); Sentrering-stykke: PPS forsterket fiber; festebrakett: rustfritt stål (1.4310 / 301)
Sensor tilkobling		gjenget tilkobling G 3/4 innvendig tråd
Prosesstilkobling		gjenget tilkobling 3/4" NPT ekstern tråd
Lengde L	[mm]	1 000,00

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------