


Kabelbare plugger

SSTGR120ALLFKZE

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

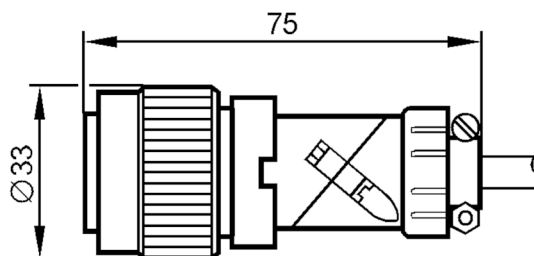

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	4,50...30,00 DC
----------------	-----	-----------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...125,00
----------------------	------	-----------------

Beskyttelse	IP 40
-------------	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	33,00 x 33,00 x 75,00
-------------	------	-----------------------

Materialer	messing i plastkappe
------------	----------------------

Støpt kroppsmateriale	messing, i plastkappe
-----------------------	-----------------------

Materiale mutter	messing, i plastkappe
------------------	-----------------------

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Iodding: ...1 mm²

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x bajonett, rett; Støpt kropp: messing, i plastkappe; låse: messing, i plastkappe

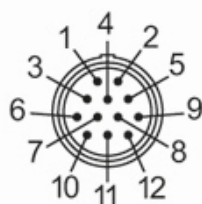

E60049



Kabelbare plugger

SSTGR120ALLFKZE

Tilkobling

