




Leddkobling for omkodere

COUPLING 19,2-6-6-22-SV

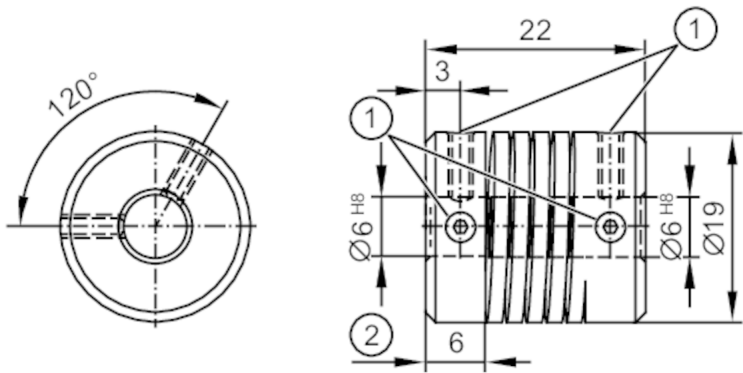

- 1 M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
- 2 Dybde der Klemmnabe

Mekaniske data		
Vekt	[g]	32,20
Dimensjoner	[mm]	Ø 19,00 / L = 22,00
Materialer		aluminium
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	skruer for momenttiltrekking: 80 Ncm
Ytre diameter D	[mm]	19,00
Innvendig diameter 1	[mm]	6
Innvendig diameter 2	[mm]	6
Dybde for klemnavet	[mm]	6,00
Klemmeskruer	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
Lengde	[mm]	22,00
Maks. revolusjon, mekanisk	[U/min]	8 000,00
Maks. aksial aksel- feiljustering	[mm]	± 0,4
Maks. radiell feiljustering for aksel	[mm]	± 0,25
Maks. vinkelforskyvning	[°]	± 3,5
Merknader		
Merknader	De angitte dataene gjelder for koblinger med navboringer ved en omgivelsestemperatur på 23 °C. Verdiene for radial-, vinkel- og aksialforskyvning er maksimumsverdier som ikke må nå sitt maksimum under drift.	
Antall i forpakning	1,00 stk.	