


E60110



Målehjul

MEASURING WHEEL U:500 N:10

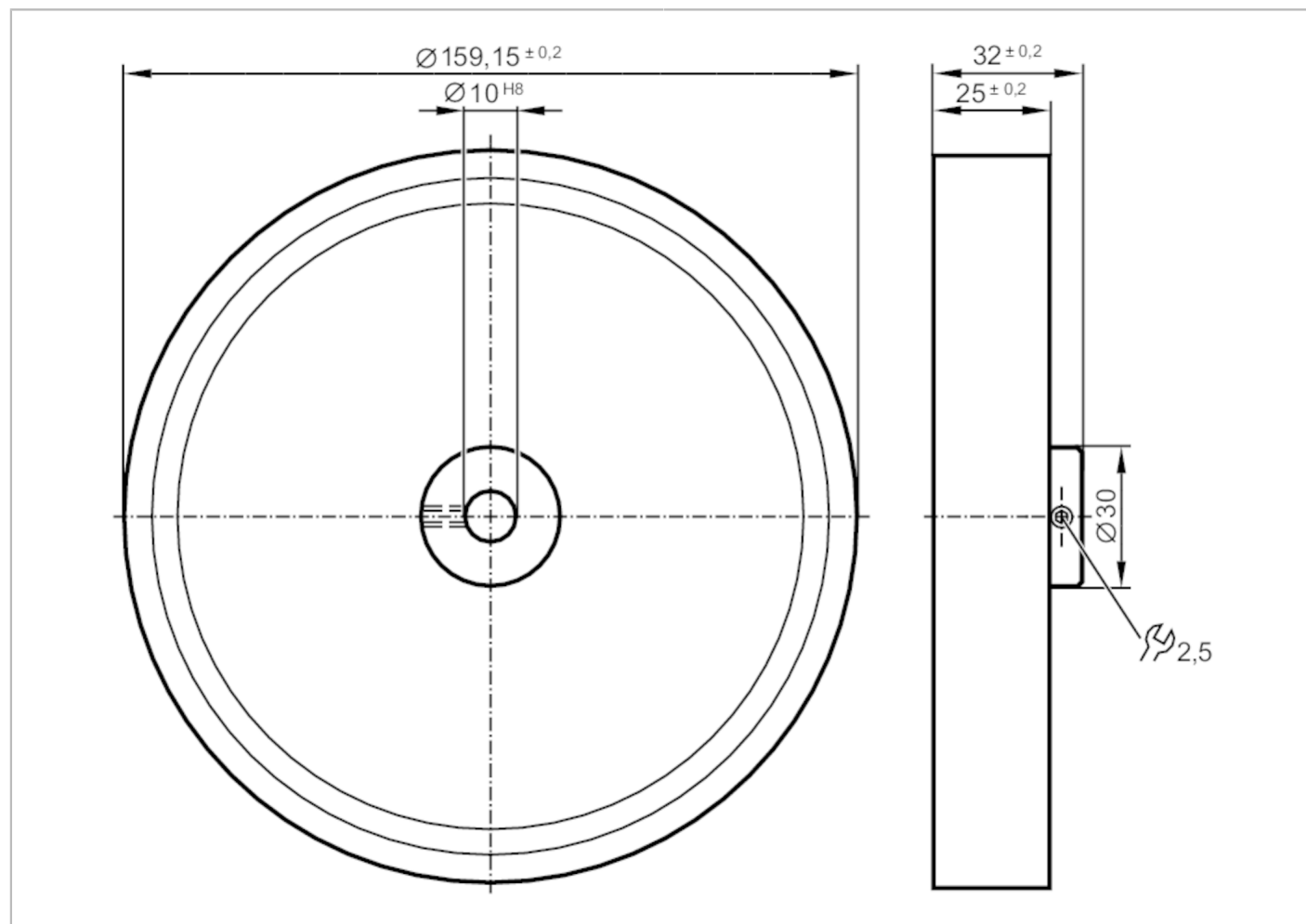

Applikasjon

Design glatt plast

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -30,00...80,00

Mekaniske data

Vekt [g]	536,00
Innvendig diameter [mm]	10,00
Ytre diameter [mm]	159,15
Materialer	hjul: aluminium; overflateegenskaper: PU
Tiltrekkingsmoment [Nm]	3,00; (Monteringsskrue)
Overflatehardhet	90 Shore A
Omkrets [mm]	500,00

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.