


Leddkobling for omkodere

COUPLING 25-6-8-32-KV

utfasingsartikkel

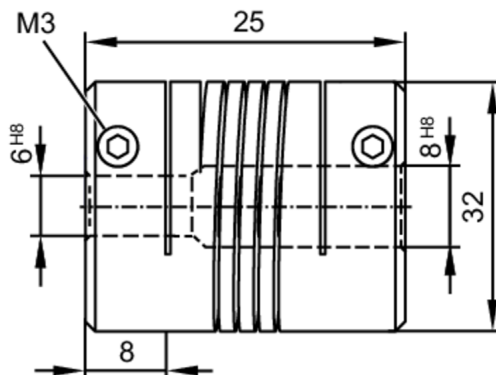

Mekaniske data

Vekt	[g]	35,50
Dimensjoner	[mm]	Ø 25,00 / L = 32,00
Materialer		aluminium
Ytre diameter D	[mm]	25,00
Innvendig diameter 1	[mm]	6
Innvendig diameter 2	[mm]	8
Lengde L	[mm]	32,00
Dybde for klemnavet	[mm]	8,00
Klemmeskruer	[mm]	M3
Maks. revolusjon, mekanisk	[U/min]	6 000,00
Maks. aksial aksel- feiljustering	[mm]	± 0,5
Maks. radiell feiljustering for aksel	[mm]	± 0,35
Maks. vinkelforskyvning	[°]	± 4,0

Merknader

Merknader	De angitte dataene gjelder for koblinger med navboringer ved en omgivelsestemperatur på 23 °C. Verdiene for radial-, vinkel- og aksialforskyvning er maksimumsverdier som ikke må nå sitt maksimum under drift.
Antall i forpakning	1,00 stk.