


E60138



Målehjul

MEASURING WHEEL U:200 N:10

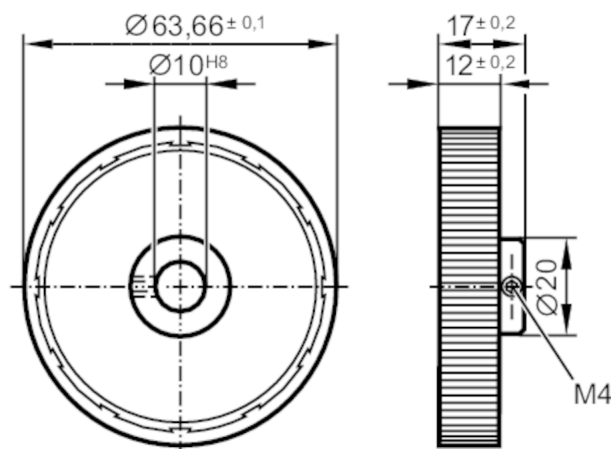

Applikasjon

Design

riflet plast

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-30,00...80,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

61,30

Innvendig diameter

[mm]

10,00

Ytre diameter

[mm]

63,66

Materialer

hjul: aluminium; overflateegenskaper: PU

Tiltrekkingmoment

[Nm]

1,50; (Monteringsskrue)

Overflatehardhet

90 Shore A

Omkrets

[mm]

200,00

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.