


Kabelbare plugger

SSTGK120--LFKSG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

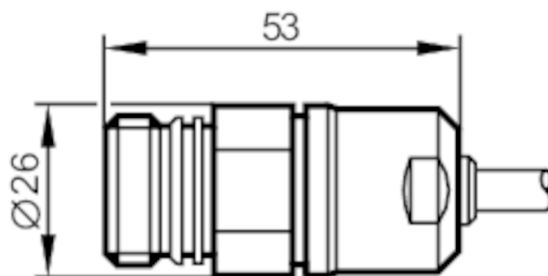

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	4,50...30,00 DC
----------------	-----	-----------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...125,00
----------------------	------	-----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Vekt	[g]	53,20
------	-----	-------

Dimensjoner	[mm]	26,00 x 26,00 x 53,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		messing i plastkappe; PA 6,6 svart
------------	--	------------------------------------

Støpt kroppsmateriale		messing / PA 6.6, i plastkappe
-----------------------	--	--------------------------------

Merknader


Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

loddning: ...1 mm²

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M23, rett; Støpt kropp: messing / PA 6.6, i plastkappe

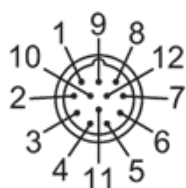

E60141



Kabelbare plugger

SSTGK120--LFKSG

Tilkobling

