


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGK120MKR0050B12

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

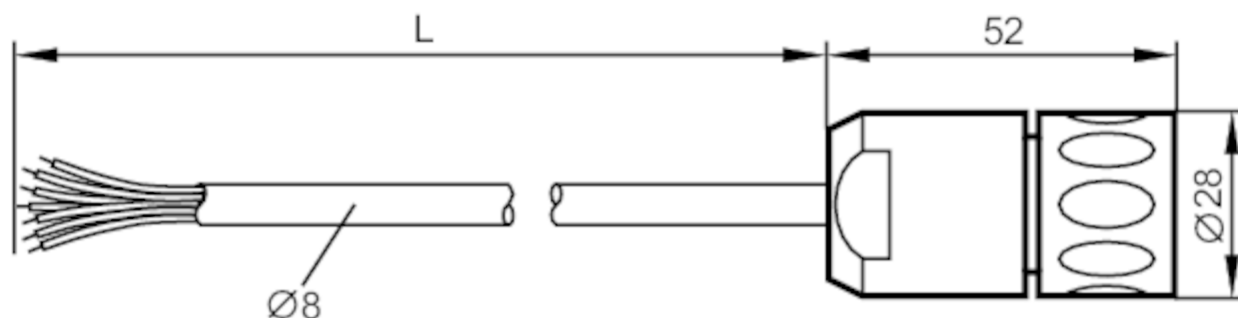

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	4,50...30,00 DC
----------------	-----	-----------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Vekt	[g]	4 454,40
------	-----	----------

Dimensjoner	[mm]	28,00 x 28,00 x 52,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		messing i plastkappe; PA 6,6 svart
------------	--	------------------------------------

Støpt kroppsmateriale		messing / PA 6.6, i plastkappe
-----------------------	--	--------------------------------

Materiale mutter		messing, i plastkappe / PA 6,6, i plastkappe
------------------	--	--

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGK120MKR0050B12


Elektrisk tilkobling

Kabel: 50 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M23, rett; Støpt kropp: messing / PA 6.6, i plastkappe; låse: messing, i plastkappe

Koblinger: 1 x M23, rett; Støpt kropp: messing / PA 6.6, i plastkappe; låse: PA 6,6, i plastkappe

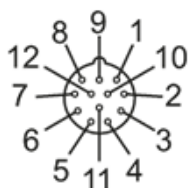

Tilkobling

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	lilac
WH =	hvit