


Kobling med dobbeltsløyfe

DL COUPLING V2A 29-10-10-29-SV

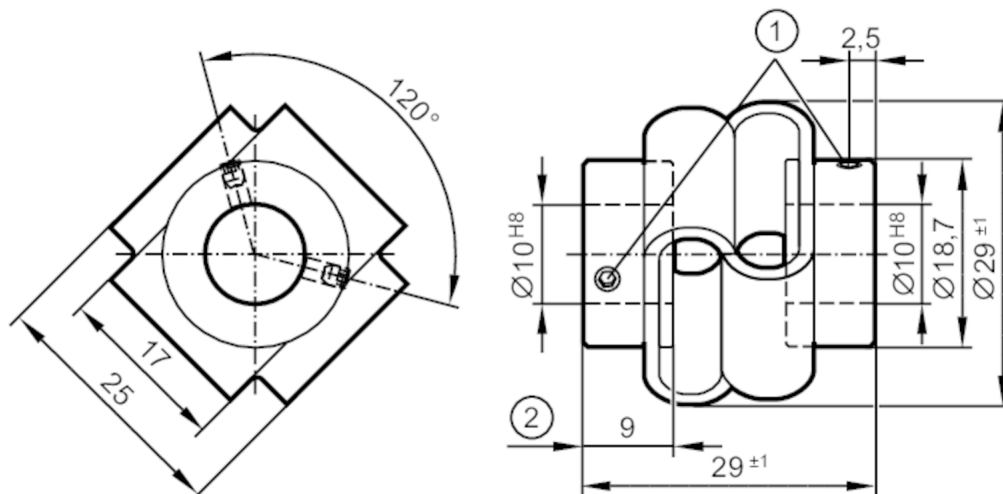

- 1 M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
2 Dybde der Klemmnabe

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-30,00...80,00
----------------------	------	----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	27,60
Materialer	overgangsplugg for aksel: rustfritt stål (1.4305 / 303); kobling med dobbeltsløyfe: PU	
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	skruer for momentiltrekking: 100 Ncm
Ytre diameter D	[mm]	29,00
Innvendig diameter 1	[mm]	10
Innvendig diameter 2	[mm]	10
Dybde for klemnavet	[mm]	9,00
Klemmeskruer	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
Lengde	[mm]	29,00
Maks. revolusjon, mekanisk	[U/min]	3 000,00
Maks. aksial aksel-feiljustering	[mm]	± 2
Maks. radiell feiljustering for aksel	[mm]	± 2
Maks. vinkelforskyvning	[°]	± 10
Stivhet i torsjonsfjæren	[Nm/rad]	13,00

Merknader

Merknader	De angitte dataene gjelder for koblinger med navboringer ved en omgivelsestemperatur på 23 °C. Verdiene for radial-, vinkel- og aksialforskyvning er maksimumsverdier som ikke må nå sitt maksimum under drift.
Antall i forpakning	1,00 stk.