


Fjærarm for omkodere

ENCODER SPRING ARM

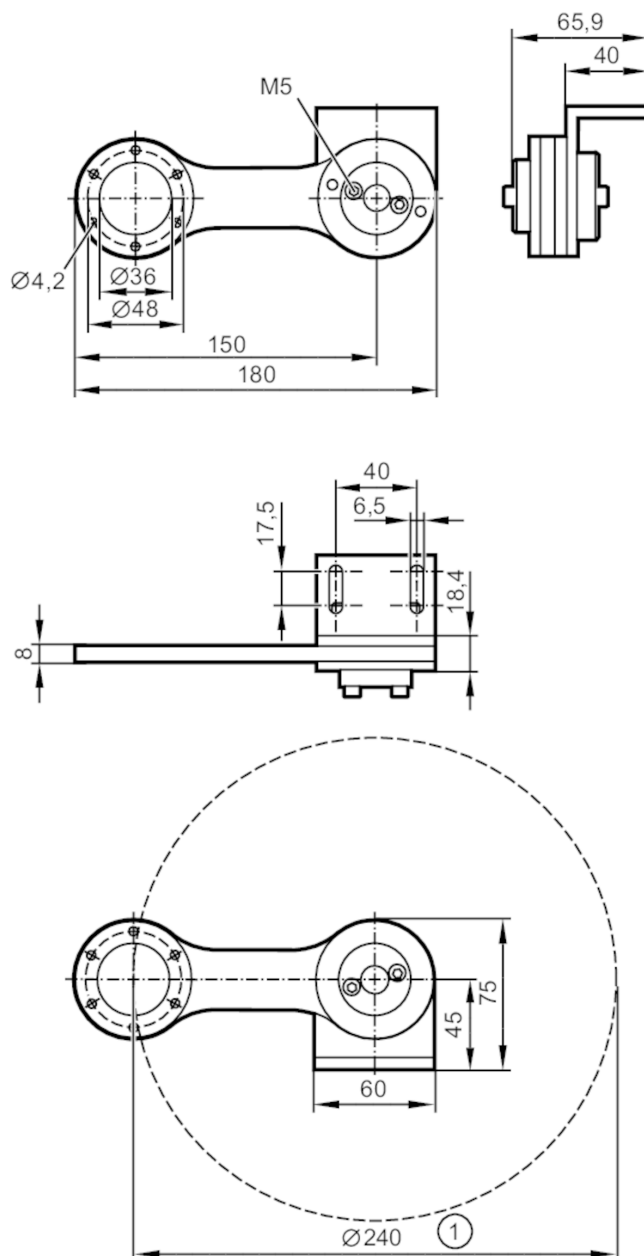

1 driftsområde

Applikasjon

Design for omkoder med klemflens

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -30,00...60,00

Mekaniske data

Vekt [g]	527,10
Installasjonsinstruksjon	kan monteres fra begge sider
Dimensjoner [mm]	180,00 x 65,90 x 75,00
Ytre diameter [mm]	300,00
Materialer	aluminium anodisert; Fjær: rustfritt stål (1.4310 / 301)
Tiltrekkingsmoment [Nm]	4,30

E61438



Fjærarm for omkodere

ENCODER SPRING ARM

Maks. vinkelforskyvning	[°]	45
Aktiveringskraft	[N]	10,00...30,00

Merknader

Merknader	Med skala
Antall i forpakning	1,00 stk.

Diagrammer og grafer

Installasjonsinstruksjon

