


E70450




Forbindelseskabel

Edge-Gateway/Power cable M12

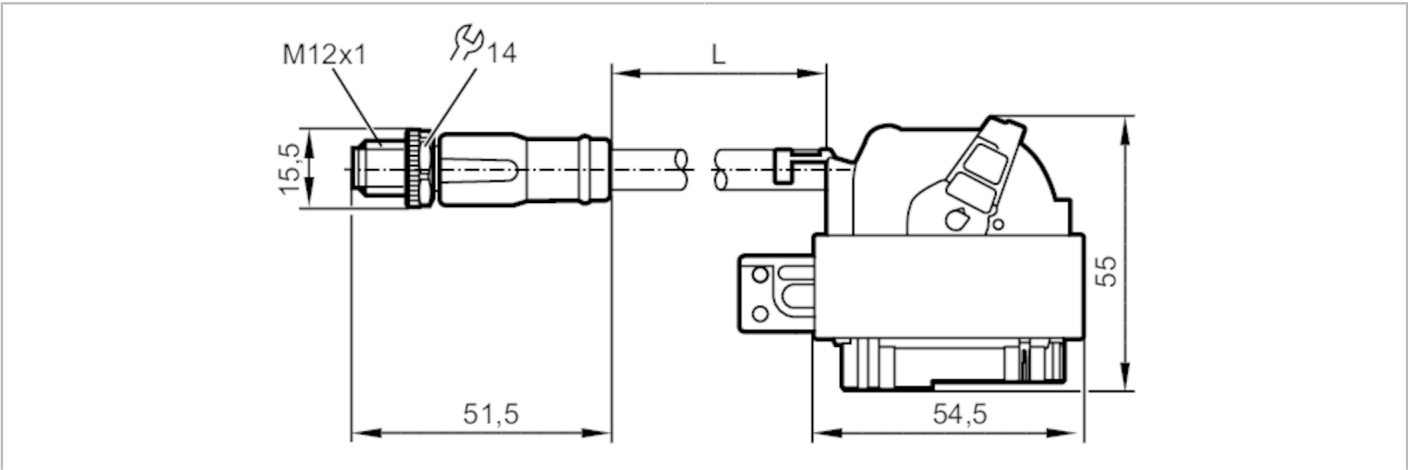

Applikasjon		
Applikasjon		spenningsforsyning for edgeGateway
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	8,00...32,00 DC
Driftsforhold		
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...105,00
Beskyttelse		IP 65
Mekaniske data		
Vekt	[g]	111,50
Materialer		PBT-GF20
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 0,6 m, PVC; FLRY-B		
Tilkobling		

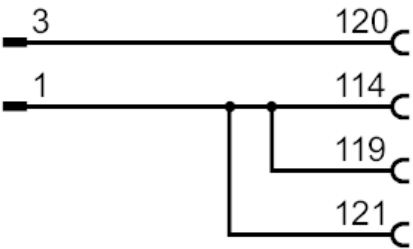

E70450



Forbindelseskabel

Edge-Gateway/Power cable M12

Elektrisk tilkobling - koble



1	L+
2	N.C.
3	L-
4	N.C.