


AS-Interface PCB-modul

AS-i pcb 2-DI/1-DO

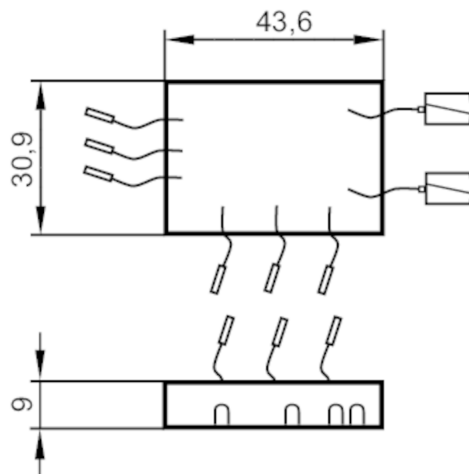

Applikasjon

Applikasjon

hus for panelmontering

Elektriske data

Driftsspenning [V]

26,50...31,60 DC

Strømforbruk [mA]

< 50,00

Integrert vaktbikkje

ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall digitale innganger: 2

Innganger

Antall digitale innganger

2

Input krets av digitale innganger

PNP

Sensortilførsel av inngangene

AS-i

Strømforsyning [V]

24,00

Inngangsstrøm høy [mA]

> 5,00

Digitale innganger beskyttet mot kortslutning

nei

Utganger

Spenningsområde DC [V]

AS-i

Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]

10,00

Beskyttelse mot kortslutning

nei

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-25,00...60,00

Beskyttelse

IP 20; (avhengig av huset)

Tester/godkjenninger

EMC

EN 50295

MTTF [ANN]

855,00



AS-Interface PCB-modul

AS-i pcb 2-DI/1-DO

AS-i klassifisering						
ASi-i versjon		2.11; 3.0				
Utvidet adresseringsmodus		ja				
AS-i profil		S-7.A.E				
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7				
AS-I ID-kode	[hex]	A.E				
AS-i sertifikat		75102				
Tilordning av databiter		data bit	D0	D1	D2	D3
		Betegnelse	I-1 / O-1	I-2	-	-
Mekaniske data						
Vekt		[g]	54,00			
Displayer/driftselementer						
Display		drift		LED, grønn		
		feil		LED, rød		
		Funksjon		LED, gul		
Merknader						
Antall i forpakning		1,00 stk.				
Elektrisk tilkobling						
AS-i +	brun					
AS-i -	blå					
I1	svart					
I2	svart					
O1	rød					