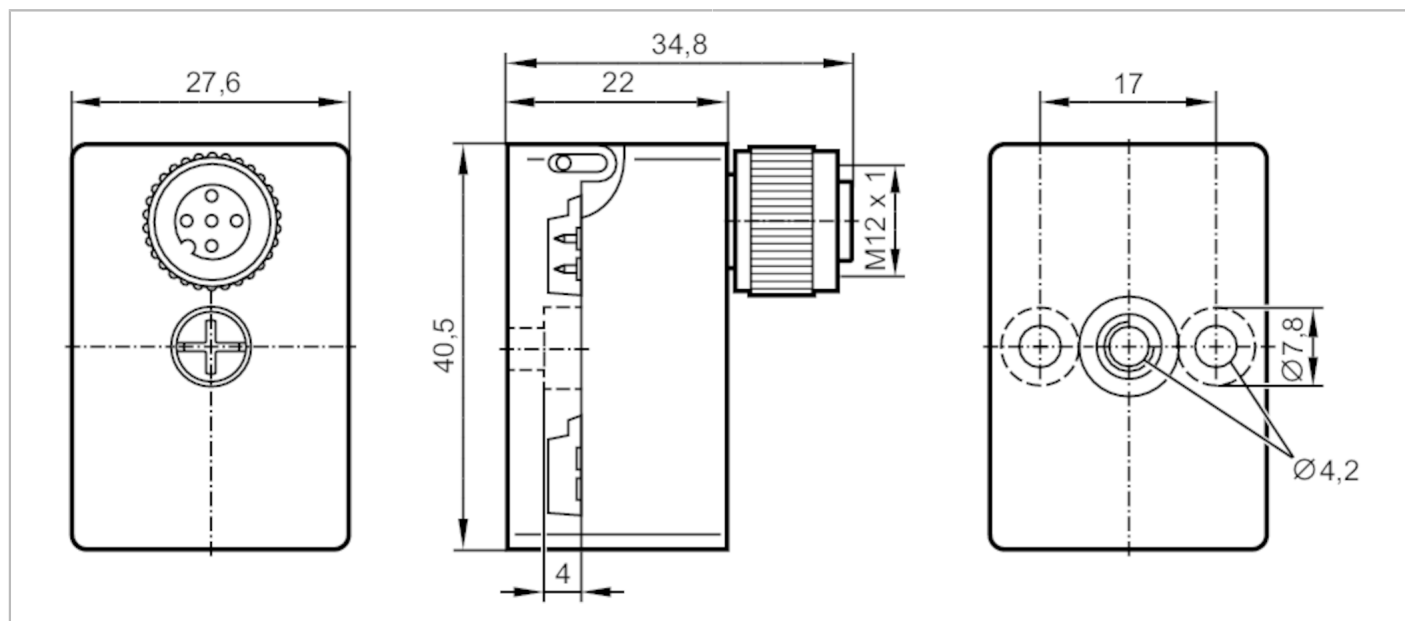


E70587



AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt

FC Splitter AS-i / AUX M12 UL



Elektriske data

Beskyttelsesklasse	III
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A]	4,00

Utganger

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...75,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	60,50
Materialer	hus: PBT / PC; skrue: rustfritt stål (1.4305 / 303)
Tiltrekkingsmoment [Nm]	< 1,65

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)	endetetning for flatkabel:, E70413
	varmekrympehette:, E70113

Merknader

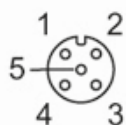
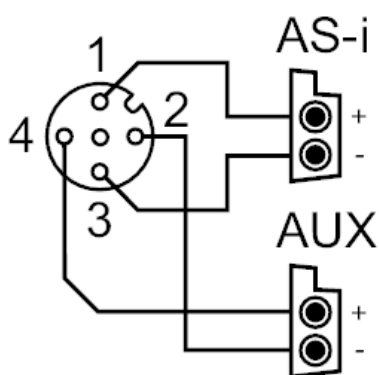
Merknader	Flatkabelen skal ikke ende i splitteren. Bruk en flatkabeltetning eller krympehette til forsegling.
Antall i forpakning	1,00 stk.

AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt

FC Splitter AS-i / AUX M12 UL

Elektrisk tilkobling

Koblinger: M12; koding: A; Støpt kropp: PUR

**Tilkobling**

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +