


E70005



Forbindelseskabel

VSTA030MSS0002A02VDAB031--S

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

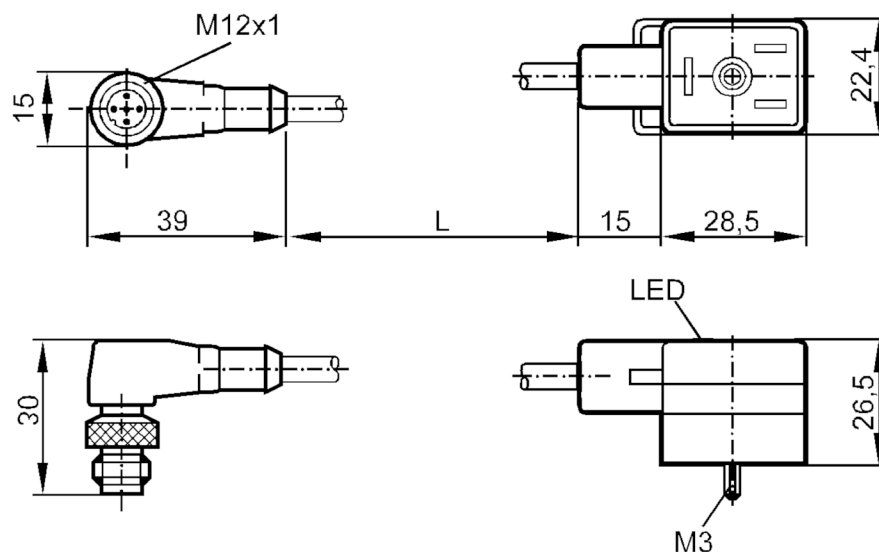

Elektriske data

Driftsspenning [V] 10,00...30,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00

Beskyttelse IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner [mm] 15,00 x 30,00 x 39,00

Materialer PUR

Støpt kroppsmateriale PUR

Materiale mutter messing, forniklet

Tilbehør

 
Varer som leveres skrue
panel for merking

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet






Forbindelseskabel

VSTAH030MSS0002A02VDAB031--S

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x

Tilkobling

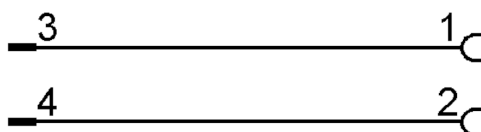

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltipe B DIN, vinklet; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet

