




Forbindelseskabel

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

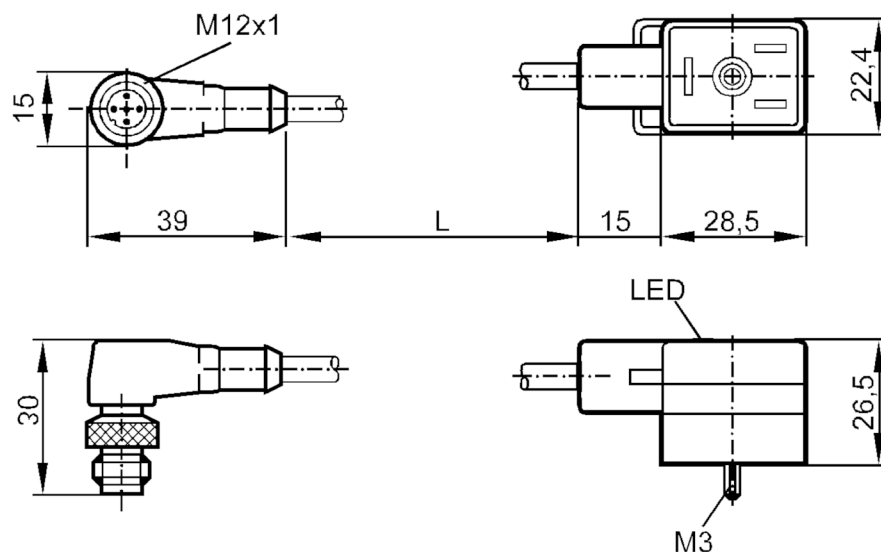

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	15,00 x 30,00 x 39,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		PUR
------------	--	-----

Støpt kroppsmateriale		PUR
-----------------------	--	-----

Materiale mutter		messing, forniklet
------------------	--	--------------------

Tilbehør


Varer som leveres		skrue panel for merking
-------------------	--	----------------------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

 Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet






Forbindelseskabel

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 15 m, PUR / PVC; 2 x

Tilkobling

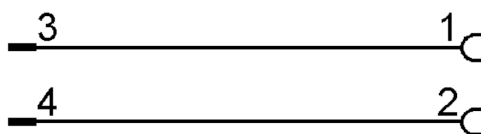

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltipe B DIN, vinklet; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet

