


Forbindelseskabel

VDOAH040MSS00,3A04STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC015

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

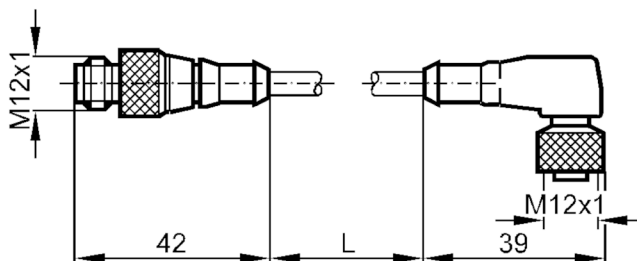

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Materialer	TPU
------------	-----

Støpt kroppsmateriale	TPU
-----------------------	-----

Materiale mutter	messing, forniklet
------------------	--------------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm





Forbindelseskabel

VDOAH040MSS00,3A04STGH040MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC, oransje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

