




## Jumperkabel med ventilplugg

VVDAA041--S0001A03STGH030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

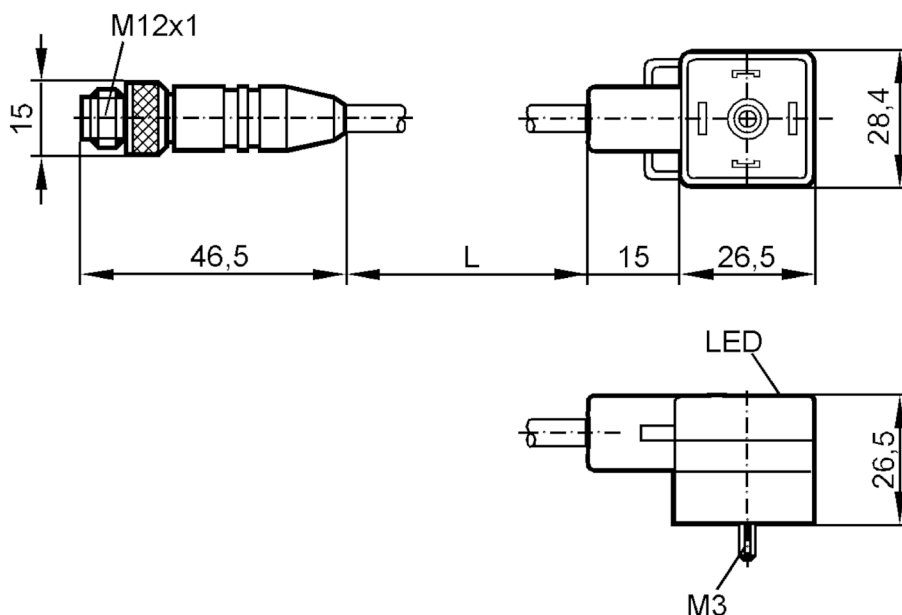

## Elektriske data

|                          |     |               |
|--------------------------|-----|---------------|
| Driftsspenning           | [V] | < 24,00 AC/DC |
| Overspenningsbeskyttelse |     | ja; (VDR)     |

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25,00...90,00 |
| Beskyttelse          |      | IP 67          |

## Mekaniske data

|                       |      |                       |
|-----------------------|------|-----------------------|
| Dimensjoner           | [mm] | 15,00 x 15,00 x 46,50 |
| Materialer            |      | TPU                   |
| Støpt kroppsmateriale |      | TPU                   |
| Materiale mutter      |      | messing, forniklet    |

## Displayer/driftselementer

|         |       |              |
|---------|-------|--------------|
| Display | drift | 1 x LED, gul |
|---------|-------|--------------|

## Tilbehør

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Varer som leveres | skruer            |
|                   | panel for merking |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|



## Jumperkabel med ventilplugg

VVDAA041--S0001A03STGH030MSS

### Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



### Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Tilkobling



### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltype A DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

