


AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Alternative artikler: E75005

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

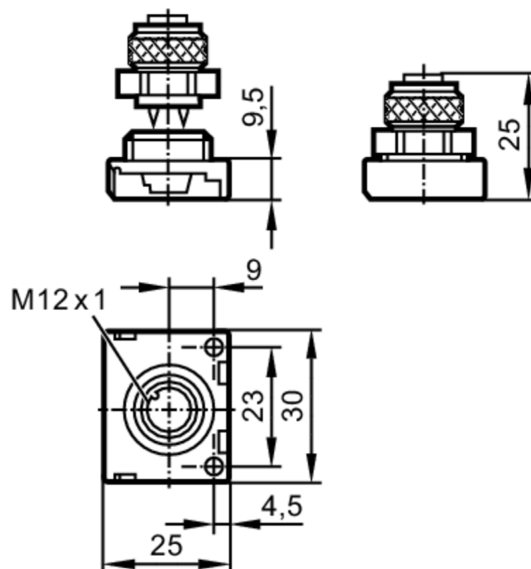

Applikasjon

Design

AS-i

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

26,50...31,60 DC

Maks. nåværende belastning
totalt

[A]

2,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...75,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Vekt

[g]

17,90

Materialer

PA

Støpt kroppsmateriale

PA

Merknader

Merknader

installasjonsveiledning Ta først festeanordningen
(oransje) av isolasjonsforskyvningskontakten.

Sett kablet inn i armaturen og lukk den igjen.

Skru på igjen festeanordningen på isolasjonsforskyvningskontakten.

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

	når den er tilkoblet gul AS-i-flatkabel
1	AS-i +
3	AS-i -
	når den er tilkoblet svart flatkabel
1	+24V DC
3	0V

E70096



AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA

