


## Kabelkompatibelt støpsel

SDOGL070PLSFKPG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E70142

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

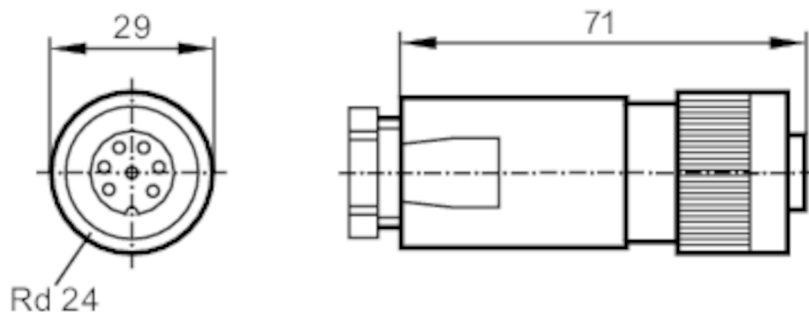

## Elektriske data

|                                   |     |                           |
|-----------------------------------|-----|---------------------------|
| Driftsspenning                    | [V] | < 250,00 AC / < 300,00 DC |
| Maks. nåværende belastning totalt | [A] | 10,00                     |

## Driftsforhold

|                      |      |                 |
|----------------------|------|-----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -40,00...100,00 |
| Beskyttelse          |      | IP 67           |

## Mekaniske data

|                       |      |                       |
|-----------------------|------|-----------------------|
| Dimensjoner           | [mm] | 29,00 x 29,00 x 71,00 |
| Materialer            |      | PBT                   |
| Støpt kroppsmateriale |      | PBT                   |
| Materiale mutter      |      | PBT                   |

## Merknader

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Antall i forpakning |  | 1,00 stk. |
|---------------------|--|-----------|

# E70100



## Kabelkompatibelt støpsel

SDOGL070PLSFKPG

### Elektrisk tilkobling

terminaler: ...2,5 mm<sup>2</sup>; Kabelskjede: Ø 10...12 mm

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x Rd24, rett; koding: A; Støpt kropp: PBT; låse: PBT



### Tilkobling

