




Forbindelseskabel

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

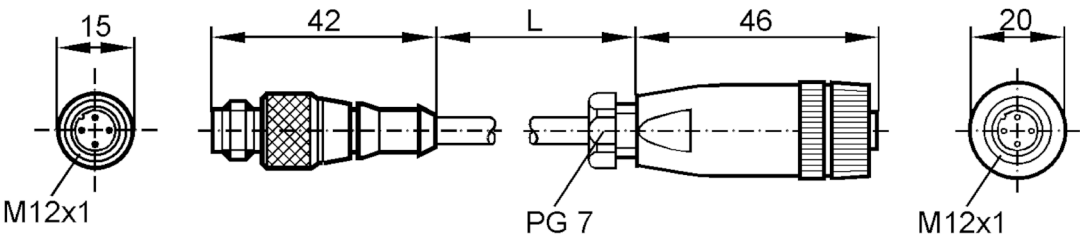

Elektriske data

Driftsspenning [V] 10,00...36,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00

Beskyttelse IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner [mm] 15,00 x 15,00 x 42,00

Materialer TPU; PBT

Støpt kroppsmateriale TPU/PBT

Materiale mutter PBT / PA

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU/PBT; låse: PBT



E70124




Forbindelseskabel

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Tilkobling

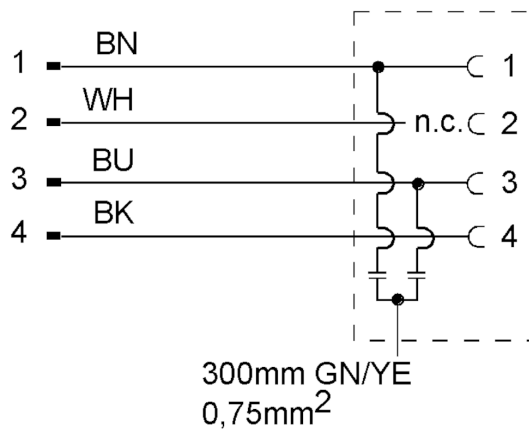

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU/PBT; låse: PA

