


Kabelkompatibelt støpsel

SDOKL070PLSFKPG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E70142

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

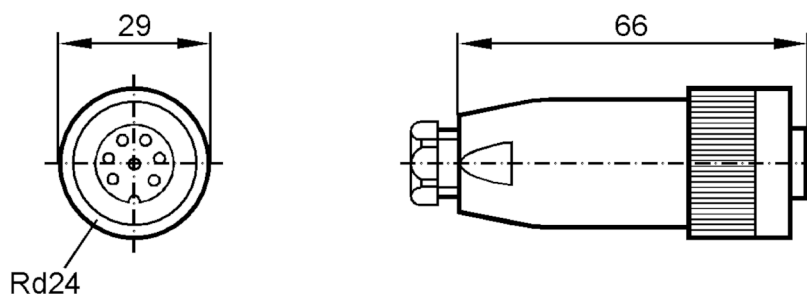

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
----------------	-----	---------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...100,00
----------------------	------	-----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	29,00 x 29,00 x 66,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		PBT
------------	--	-----

Støpt kroppsmateriale		PBT
-----------------------	--	-----

Materiale mutter		PBT
------------------	--	-----

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------



Kabelkompatibelt støpsel

SDOKL070PLSFKPG

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...2,5 mm²; Kabelskjede: Ø 6...9,5 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x Rd24, rett; koding: A; Støpt kropp: PBT; låse: PBT



Tilkobling

