


Kabelkompatibelt støpsel

SDOGL070PLSFKPG

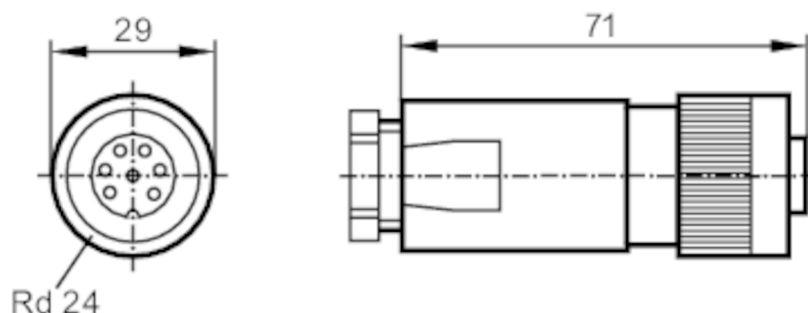

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
-------------------	-----------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 45,00 AC / < 70,00 DC
----------------	-----	-------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...100,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	49,40
Dimensjoner	[mm]	29,00 x 29,00 x 71,00
Materialer		PBT
Støpt kroppsmateriale		PBT
Materiale mutter		PBT

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Kabelkompatibelt støpsel

 
SDOGL070PLSFKPG

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...2,5 mm²; Kabelskjede: Ø 10...12 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x Rd24, rett; koding: A; Støpt kropp: PBT; låse: PBT; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

