


E70170



Kabelkompatibelt støpsel

SDOGB030ZDSFKPG

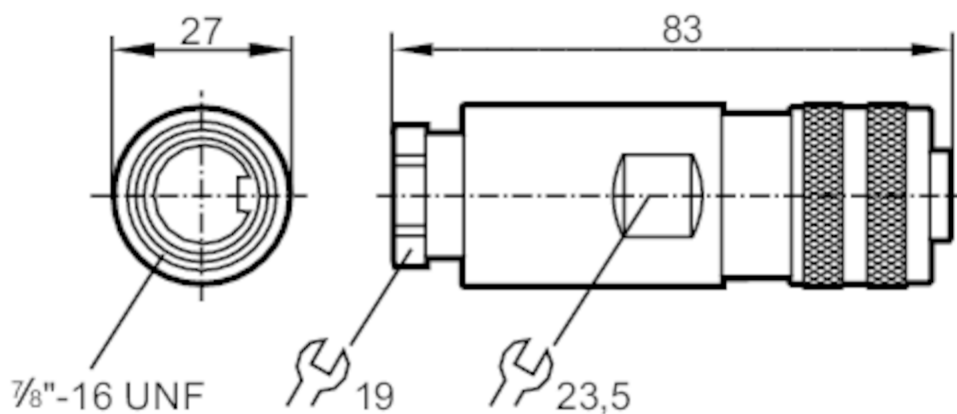

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 300,00 AC/DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	12,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	54,20
Dimensjoner	[mm]	27,00 x 27,00 x 83,00
Støpt kroppsmateriale		PBT
Materiale mutter		diecast zinc

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E70170



Kabelkompatibelt støpsel

SDOGB030ZDSFKPG

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 8...10 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x 7/8", rett; Støpt kropp: PBT; låse: diecast zinc



Tilkobling

