


## Forbindelseskabel med støpsel

ASTGB040PLS0005E04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

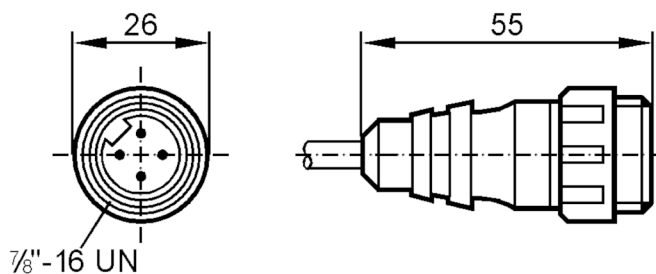

## Elektriske data

|                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|
| Driftsspenning | [V] | < 250,00 AC / 10,00...55,00 DC |
|----------------|-----|--------------------------------|

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25,00...90,00 |
|----------------------|------|----------------|

|             |  |       |
|-------------|--|-------|
| Beskyttelse |  | IP 67 |
|-------------|--|-------|

## Mekaniske data

|             |      |                       |
|-------------|------|-----------------------|
| Dimensjoner | [mm] | 26,00 x 26,00 x 55,00 |
|-------------|------|-----------------------|

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Materialer |  | TPU |
|------------|--|-----|

|                       |  |     |
|-----------------------|--|-----|
| Støpt kroppsmateriale |  | TPU |
|-----------------------|--|-----|

|                  |  |    |
|------------------|--|----|
| Materiale mutter |  | PA |
|------------------|--|----|

## Merknader

|           |  |                   |
|-----------|--|-------------------|
| Merknader |  | pinne 2 blybelagt |
|-----------|--|-------------------|

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Antall i forpakning |  | 1,00 stk. |
|---------------------|--|-----------|

## Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PVC, oransje, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

## Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x 7/8", rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: PA; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



# E70172



## Forbindelseskabel med støpsel

ASTGB040PLS0005E04

### Tilkobling

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |               |
|------|---------------|
|      | Lederfarger : |
| BK = | svart         |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| WH = | hvit          |