


Kabelkompatibelt støpsel

SDOAL070PLSFKPG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E11043

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

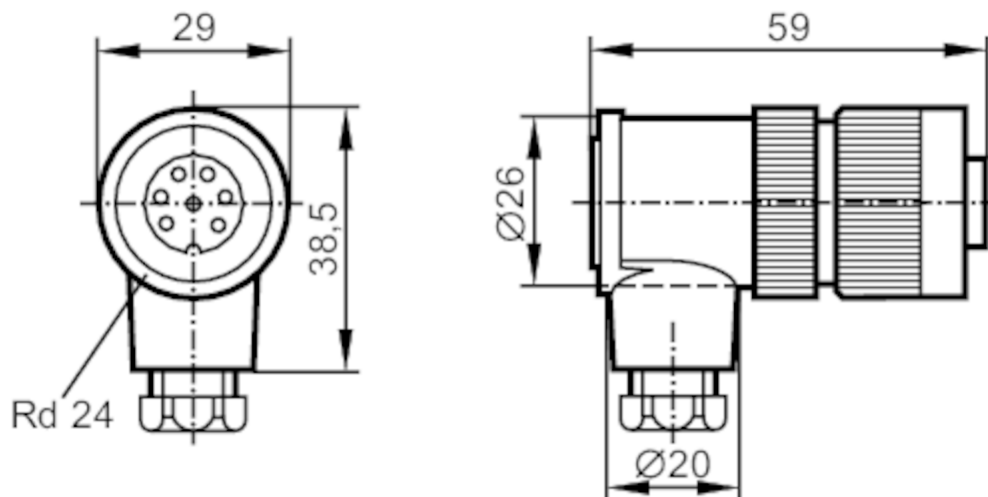

Applikasjon

Spesiell egenskap gullbelagte kontakter

Elektriske data

Driftsspenning [V] < 250,00 AC / < 300,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -40,00...100,00

Beskyttelse IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner [mm] 59,00 x 29,00 x 38,50

Materialer PBT

Støpt kroppsmateriale PBT

Materiale mutter PA

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

 


Kabelkompatibelt støpsel

SDOAL070PLSFKPG

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x Rd24, rett; koding: A; Støpt kropp: PBT; låse: PA; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

