




Jumperkabel med ventilplugg

VVDAA042--S0005B05STGH050MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

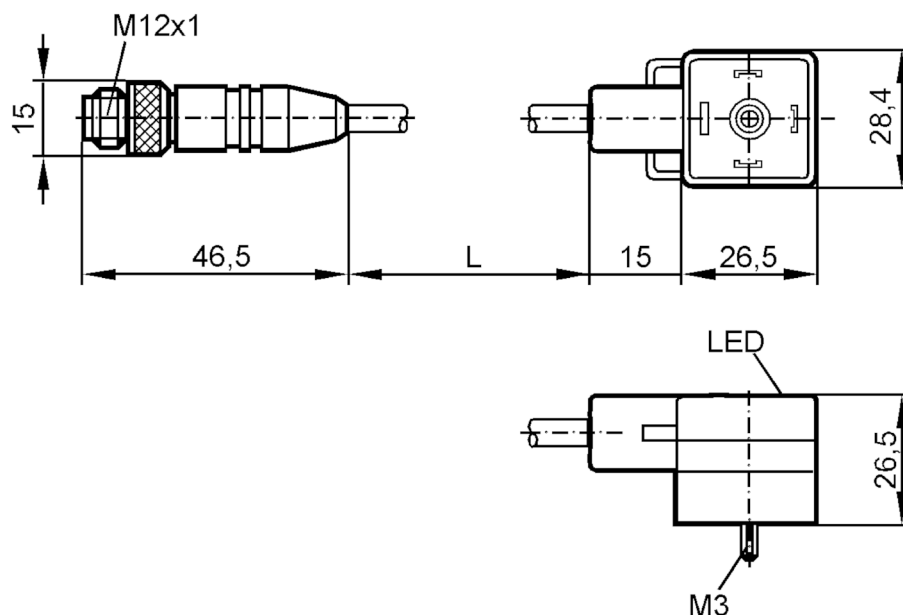

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 24,00 AC/DC
Overspenningsbeskyttelse	ja; (VDR)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner [mm]	15,00 x 15,00 x 46,50
Materialer	TPU
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	messing, forniklet

Tilbehør

Varer som leveres	skruer
	panel for merking

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Jumperkabel med ventilplugg

VVDAA042--S0005B05STGH050MSS

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltype A DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

