


E70224



Jumperkabel med ventilplugg

VSTGH050MSS01,5B03VDAA041--S

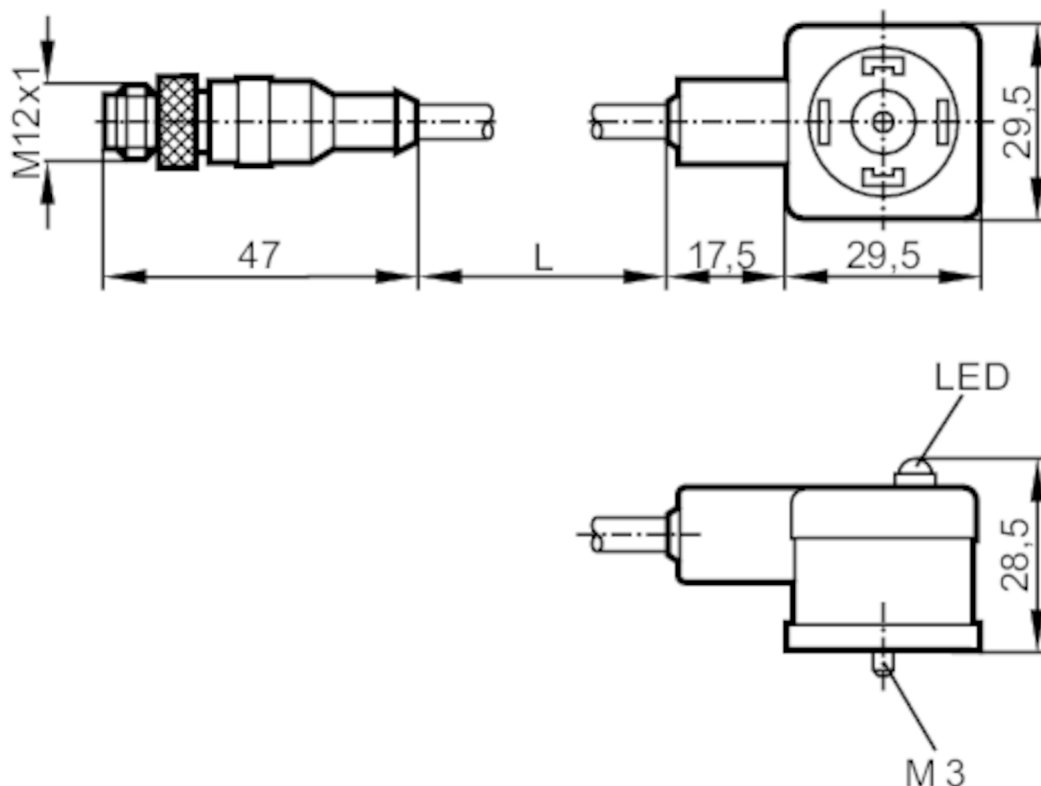

Applikasjon		
Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter	
Fri for silikon	ja	
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 24,00 AC/DC
Overspenningsbeskyttelse	friløpsdiode	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 67	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	117,00
Materialer	TPU	
Støpt kroppsmateriale	TPU	
Materiale mutter	messing, forniklet	
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres	skrue panel for merking	



Jumperkabel med ventilplugg

 
VSTGH050MSS01,5B03VDAA041--S

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte



Elektrisk tilkobling

Kabel: 1,5 m, PUR / PVC, Halogenfri; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling

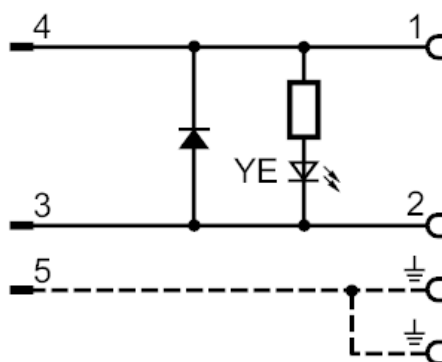

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltipe A DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; kontakter: nikkelbelagt messing

