


AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt

FK-Abgriff M12 2polig VA

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

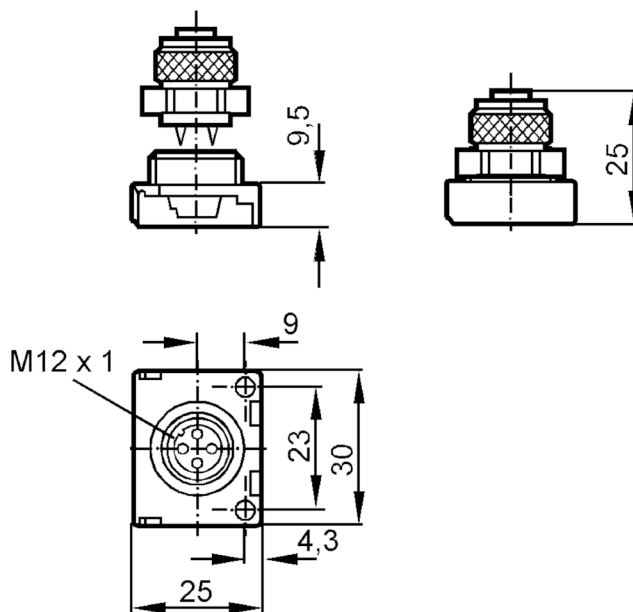

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 24,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	2,00

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Materialer	PA; Låsemuttere:: rustfritt stål;; Forsegling: FKM
Støpt kroppsmateriale	PA

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA

