


Underdel av AS-interface-modul

EMC-ROD

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

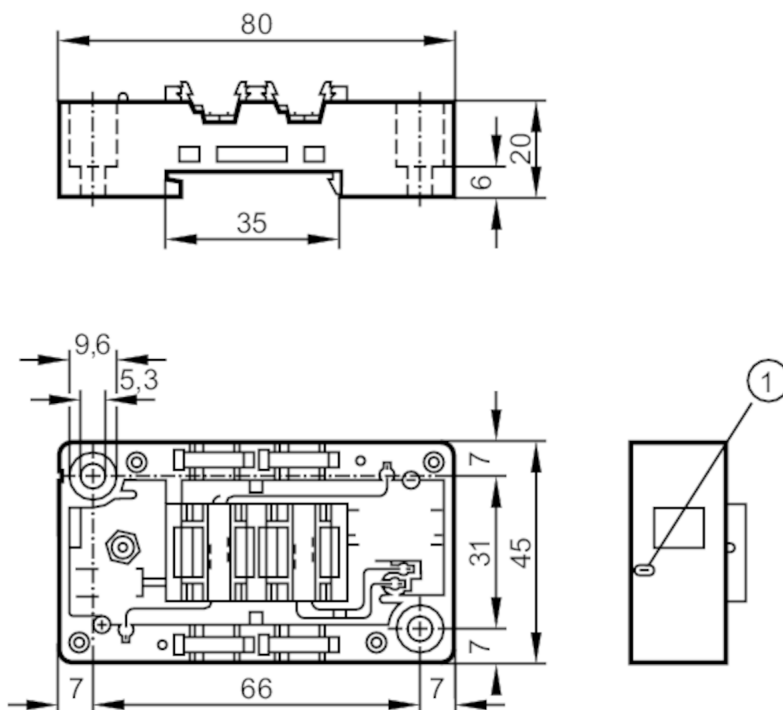

1 jordingskabel



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
----------------	-----	------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 67; (avhengig av bruk for overdelen: IP 20 / IP 65 / IP 67)
-------------	--

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-4-2	
	IEC 61000-6-2	
	IEC 61643-21	

Mekaniske data

Vekt	[g]	69,50
Hus		montering på DIN-skinne og panel
Dimensjoner	[mm]	45,00 x 80,00 x 20,00
Materialer		PBT

Tilbehør

Varer som leveres	jordkontakt
Tilbehør (valgfritt)	dekke:, for AS-i-modul, AC3000



Underdel av AS-interface-modul

EMC-ROD

Merknader

Merknader

Das EMV-Unterteil dient dem Schutz der AS-i Leitung und des Oberteils durch Ableitung hoher statischer Aufladungen oder Überspannungen.


Einsetzbar nach dem Blitzschutz-zonen-Konzept an den Schnittstellen 0B -2 oder höher.

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Tilkobling

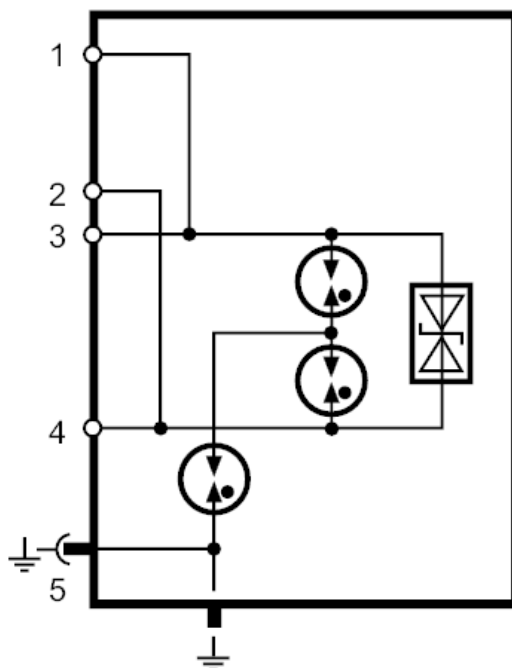

- | | |
|---|---------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | AS-i - |
| 3 | AS-i + |
| 4 | AS-i - |
| 5 | jording |