




AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt

FCE Splitter ye/bk ProcessL

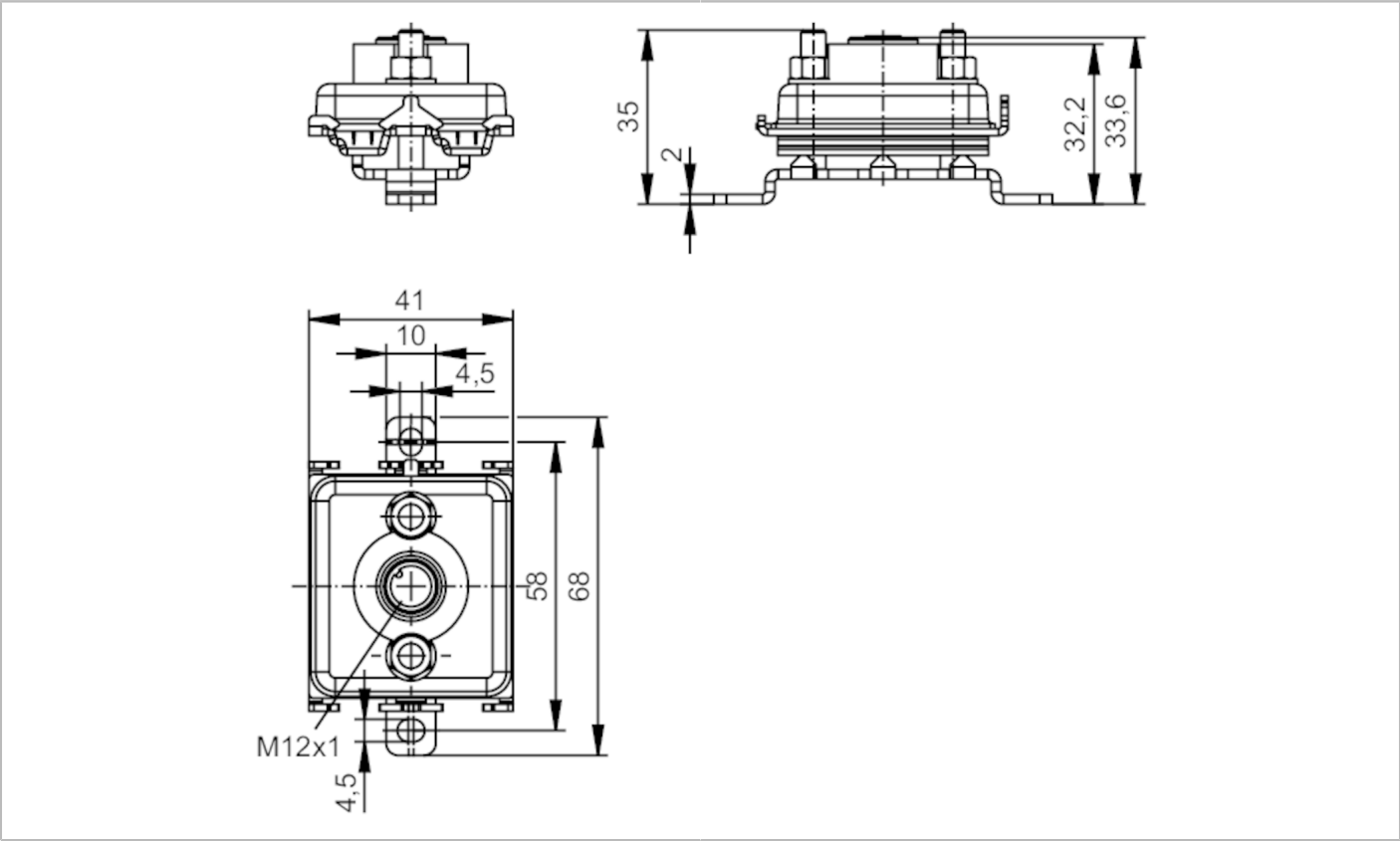

Applikasjon		
Design		AS-i / 24 V
Elektriske data		
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	2,00
Utganger		
Elektrisk design		AS-i
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-30,00...80,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	80,00; (31 °C; lineært avtakende til 50 % (40 °C))
Maks. høyde over havet	[m]	2 000,00
Beskyttelse		IP 67; IP 68; IP 69K
Grad av tilsmussing_		2,00
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-6-2	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	104,00
Materialer		metalldeler: rustfritt stål (1.4404 / 316L); gummipakning for kontaktpinner: FPM; O-ring: EPDM
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	2,50; (låsemuttere:)

E70372



AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)

Momentnøkkel, E70390


Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Tiltrekkingsmoment: 1,2...1,4 Nm

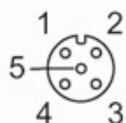

Tilkobling

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.