




AS-Interface flatkabelklemme

FCE Splitter ye/ye ProcessL

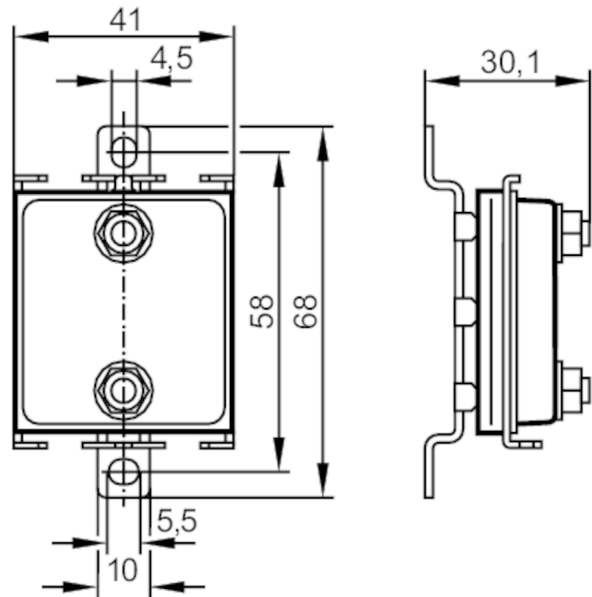

Applikasjon		
Design	AS-i / 24 V	
Applikasjon	hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien	
Elektriske data		
Beskyttelsesklasse	III	
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	8,00
Utganger		
Elektrisk design	AS-i	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-30,00...80,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	80,00; (31 °C; lineært avtakende til 50 % (40 °C))
Maks. høyde over havet	[m]	2 000,00
Beskyttelse	IP 67; IP 68; IP 69K	
Grad av tilsmussing_	2,00	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-6-2	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	101,50
Materialer	metalldele: rustfritt stål (1.4404 / 316L); gummipakning for kontaktpinner: FPM; O-ring: EPDM	
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	2,50; (låsenumttere:)
Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)	Momentnøkkel, E70390	

E70377



AS-Interface flatkabelklemme

FCE Splitter ye/ye ProcessL

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.