


E74802

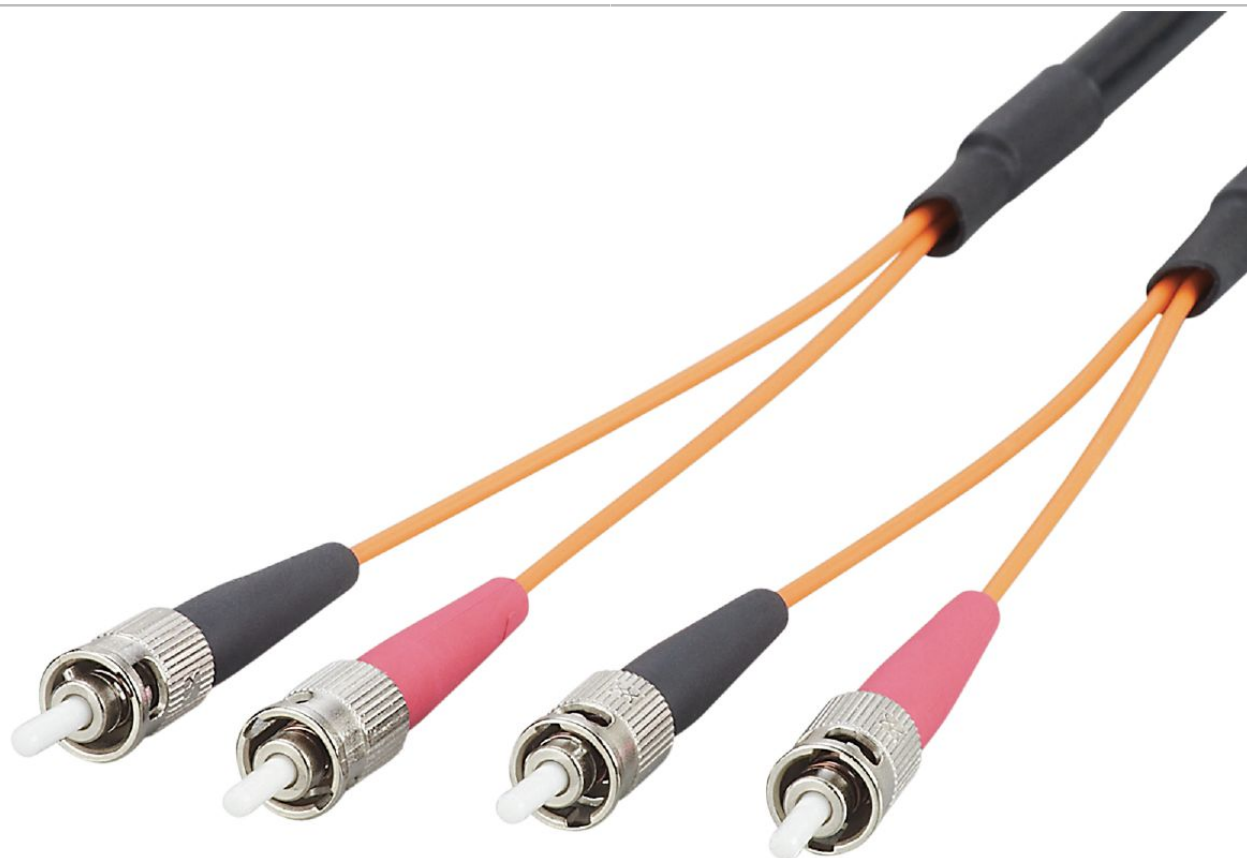

Glassfiberoptikk

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug



Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...80,00
----------------------	------	----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	4 279,00
Total lengde	[mm]	100 000,00
Liten bøyeradius	[mm]	77,00
Fiberarrangement		⊙⊙
Kjerne diameter	[mm]	0,05
Fiberdiameter	[mm]	2 x 0,05
Ytre diameter	[mm]	6,00
Fibermateriale		glass
Fiberskjede materiale		PU

E74802



Glassfiberoptikk

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug

Tilbehør

Varer som leveres	koble: 4 x ST, tilkoblet
-------------------	--------------------------

Merknader

Merknader	innlevert skjema: spolet
Antall i forpakning	1,00 stk.