


AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt

FC Quick Connect M12

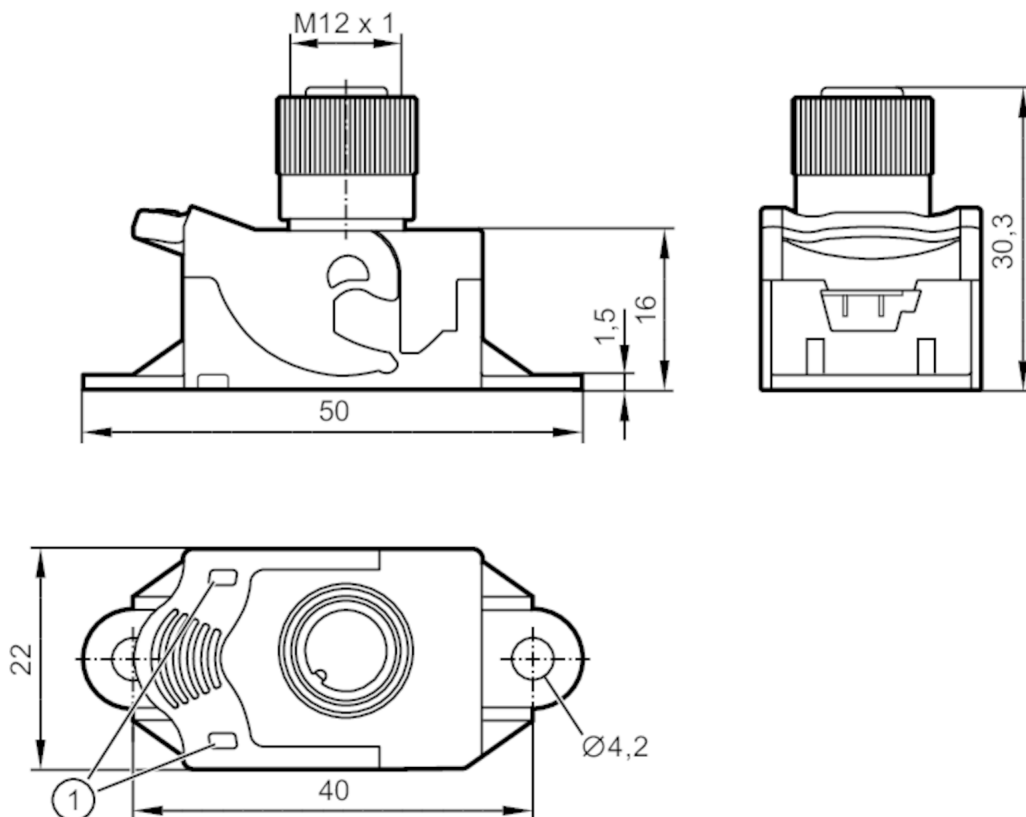

1 hull for kabelstropper



Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 42,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...75,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

UL godkjenning	strømforsyning	Class 2
----------------	----------------	---------

Mekaniske data

Vekt [g]	17,70
Materialer	hus: PA; O-ring: FKM; Låsemuttere:: messing forniklet; kontaktpinner: bronse fortinnet

Merknader


Merknader	Flatkabelen må ikke ende i enheten.
Antall i forpakning	1,00 stk.

**AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt**

FC Quick Connect M12

Elektrisk tilkobling

Koblinger: M12; koding: A; Tiltrekkingsmoment: 0,4...0,6 Nm

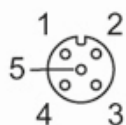

	når den er tilkoblet gul AS-i-flatkabel
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.
	når den er tilkoblet svart flatkabel
1	AUX +
2	n.c.
3	AUX -
4	n.c.
5	n.c.