


Innstikkbart L-rørstykke for pneumatiske tilkoblinger

AirBox push-in L-connect 10pcs

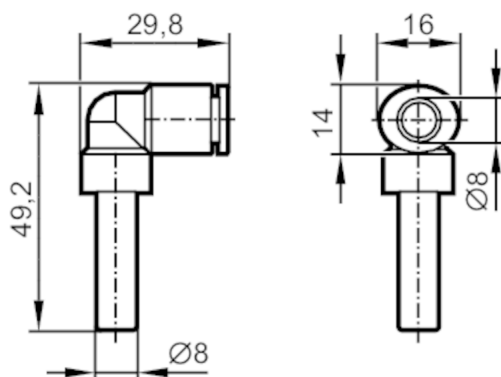

Applikasjon

Medier

trykkluft i henhold til ISO 8573-1: 2001

Driftsforhold

Driftstrykk

[bar]

10,00; (min. -0,95)

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

69,50

Materialer

hus: forniklet messing / PA66; utløserring: polyoksymetylen;
Tannlåseskive: rustfritt stål; støpering: NBR

Rørtilbehør

8 mm

Hylsediameter

[mm]

8,00

Merknader

Antall i forpakning

10,00 stk.