




AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt

FC Splitter ye ProcessL

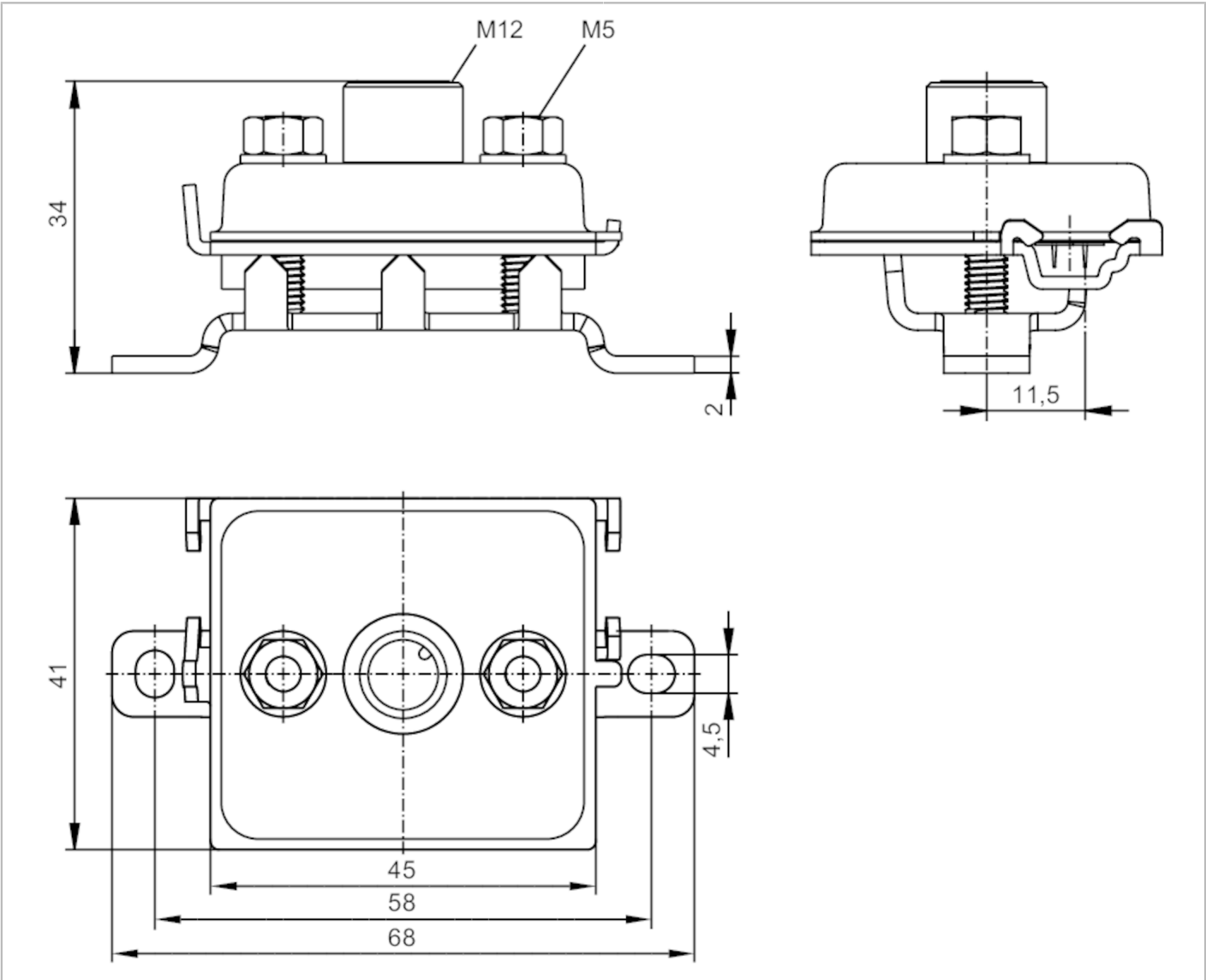

Applikasjon		
Design		AS-i
Applikasjon		hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC; (AS-i)
Beskyttelsesklasse		III
Driftsspenning AUX DC	[V]	18,00...32,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	2,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-30,00...80,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	80,00; (31 °C; lineært avtakende til 50 % (40 °C))
Maks. høyde over havet	[m]	2 000,00
Beskyttelse		IP 67; IP 68; IP 69K



AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt

FC Splitter ye ProcessL

Grad av tilsmussing_	2,00
----------------------	------

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-6-2
-----	--------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	104,30
Materialer	metalldele: rustfritt stål (1.4404 / 316L); gummipakning for kontaktpinner: FPM; O-ring: EPDM	
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	2,50; (låsemuttre:)

Tilbehør


Tilbehør (valgfritt)	Momentnøkkel, E70390
----------------------	----------------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Tiltrekkingsmoment: 1,2...1,4 Nm

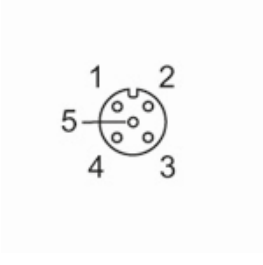

Tilkobling

1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.