




AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt

FC connector PVC V2A 2m

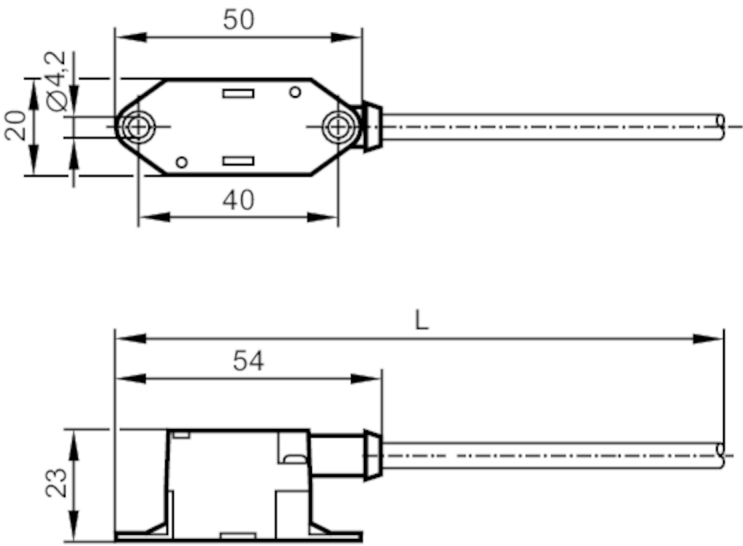

L 2140

Applikasjon

Design	AS-i
--------	------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	2,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	97,40
Materialer		hus øvre del: PUR; hus nedere del: PA 6,6; skrue: rustfritt stål (1.4305 / 303)

Merknader

Merknader	Flatkabelen skal ikke ende i splitteren. Bruk en flatkabeltetning eller krympehette til forsegling.
Antall i forpakning	1,00 stk.

E79995




AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt

FC connector PVC V2A 2m

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Tilkobling

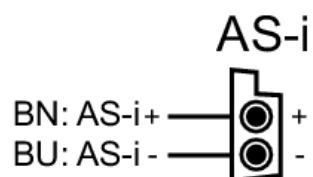

brun	AS-i +
blå	AS-i -