




RFID-brikke

ID-TAG/8.3X3.6/06

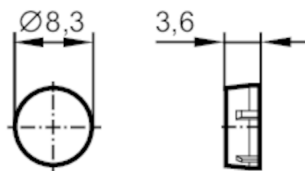

monteringshull: Ø 8,0 x 3,7 mm



Applikasjon

Driftstemperatur (aktiv)	[°C]	-40,00...85,00
Temperaturtopp (passiv)	[°C]	90,00

Elektriske data

Arbeidsfrekvens	[MHz]	13,56
Minnestørrelse	[bit]	896,00
Minnetype		EEPROM
Brikketype		ICODE SLIX
Antall blokker		28
Blokkstørrelse	[Byte]	4,00
Unikt identifikasjonsnummer	[Byte]	8,00
RFID standard		ISO 15693
Maks. lesesykluser		ubegrenset
Maks. lesesykluser		100000

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...90,00
Beskyttelse		IP 68

Tester/godkjenninger

Radiogodkjenning	ISO 15693
------------------	-----------

Mekaniske data

Vekt	[g]	3,75
Type montering		Friksjonsfritt hus; Installasjon i metall; Installasjon i ikke-metall
Dimensjoner	[mm]	Ø 8,30 / L = 3,60
Materialer		hus: PPA GF30; epoxy harpiks

Merknader

Antall i forpakning	10,00 stk.
---------------------	------------