


Pulsutvidelse

PULSE STRETCHER

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

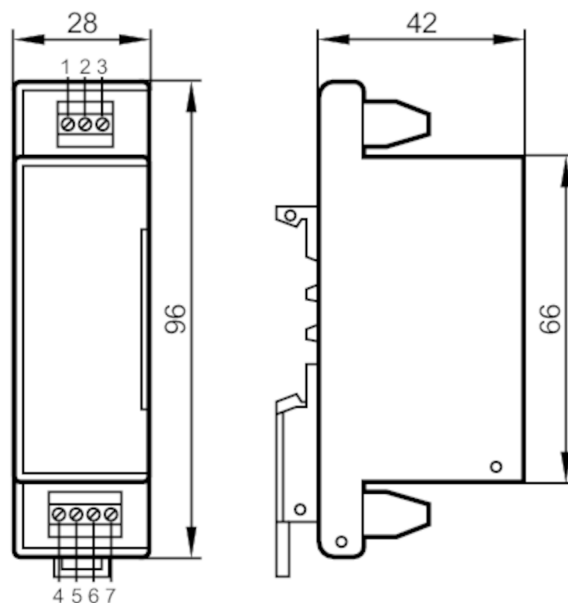

Produktegenskaper

Dimensjoner	[mm]	96,00 x 28,00 x 42,00
-------------	------	-----------------------

Applikasjon

Applikasjon	utvidelse av svært korte pulser for å tilpasse dem; for eksempel for langsomme PLS-innganger
-------------	---

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse	[%]	10,00
Driftsspenning	[V]	24,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 5,00

Innganger

Innganger	Inngangsnivå: 24 V DC ($\pm 10\%$); Inngangspuls (min.): 0,2 ms; Tid mellom to inngangspulser (min.): 28 ms
-----------	--

Utganger

Utgangssignal	Utgangsnivå: 24 V DC ($\pm 10\%$); Utgangspuls: 25 ms ($\pm 10\%$); Utgangsstrøm (maks.): 10 mA
---------------	--

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
----------------------	------	----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	79,50
Dimensjoner	[mm]	96,00 x 28,00 x 42,00
Materialer		plast




Pulsutvidelse

PULSE STRETCHER

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler:

Tilkobling

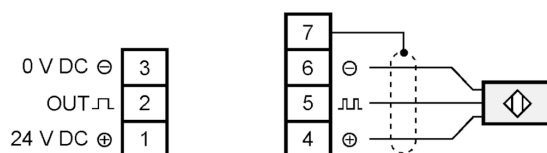

Diagrammer og grafer

Pulsdiagram

