


E80353



RFID-brikke

ID-TAG/R30X10/04

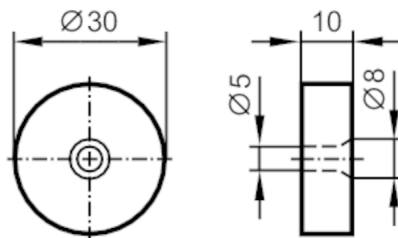

Applikasjon

Driftstemperatur (aktiv)	[°C]	-25,00...85,00
Temperaturtopp (passiv)	[°C]	100,00

Elektriske data

Arbeidsfrekvens	[MHz]	865...870
Minnestørrelse	[bit]	128,00
Maks. lesesykluser		ubegrenset
Maks. lesesykluser		100000

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...100,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	8,75
Dimensjoner	[mm]	Ø 30,00 / L = 10,00
Materialer		PU svart

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Andre data

leseavstand (m)

DTE80x	0,5
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-