




Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

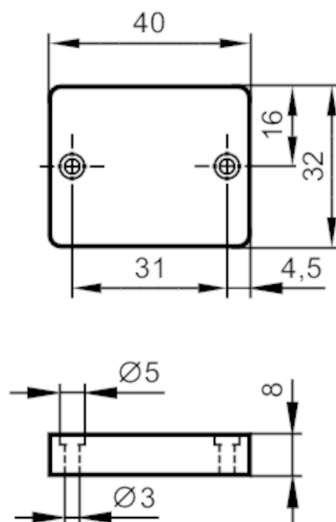

Applikasjon

Driftstemperatur (aktiv)	[°C]	-20,00...65,00
Temperaturtopp (passiv)	[°C]	180,00

Elektriske data

Arbeidsfrekvens	[MHz]	865...870
Minnestørrelse	[bit]	96,00
Maks. lesesykluser		ubegrenset
Maks. lesesykluser		100000

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...65,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...180,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	18,50
Dimensjoner	[mm]	32,00 x 8,00 x 40,00
Materialer		PA 6.6 svart

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E80354



RFID-brikke

ID-TAG/R40X10/04

Andre data

leseavstand (m)

DTE80x	0,7
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-