


LC-skjerm

LC-DISPLAY

utfasingsartikkel

Alternative artikler: DX1041

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

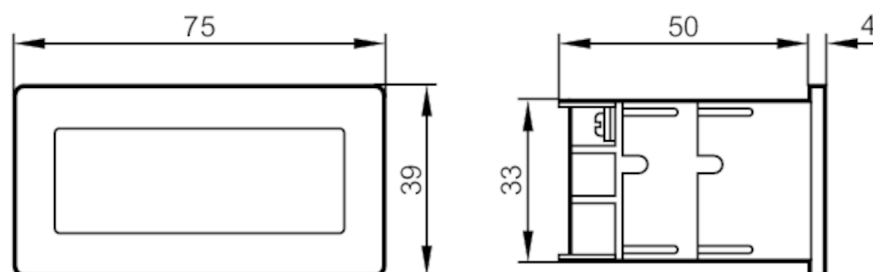

panelutsnitt 68 x 33 mm til DIN



Produktegenskaper

Hus	hus for panelmontering
Dimensjoner [mm]	39,00 x 75,00 x 54,00

Applikasjon

Applikasjon	skalerbar skjerm for sensorer med analog utgang
-------------	---

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall analoge innganger: 1
------------------------------	-----------------------------

Innganger

Antall analoge innganger	1
Analog inngang (spenning) [V]	10,00...50,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0,00...60,00
Beskyttelse	IP 65; (montert med skive)

Mekaniske data

Vekt [g]	120,00
Hus	hus for panelmontering
Dimensjoner [mm]	39,00 x 75,00 x 54,00
Materialer	plast




LC-skjerm

LC-DISPLAY

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...2.5 mm²

Tilkobling

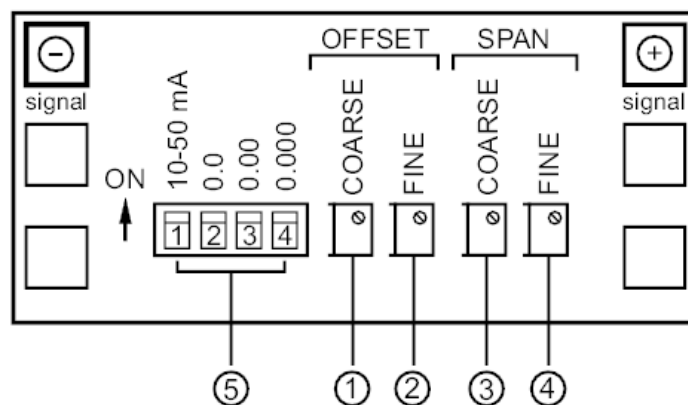

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | potensiometer |
| 2 | nullpunktsjustering grov |
| 3 | nullpunktsjustering fin |
| 4 | Skjermområde grov |
| 5 | Skjermområde fin |
| | omskifter |
| | desimaltegn , Inngang 10...50mA |