


Splitterboks

ZDO4H050MSS0005H07

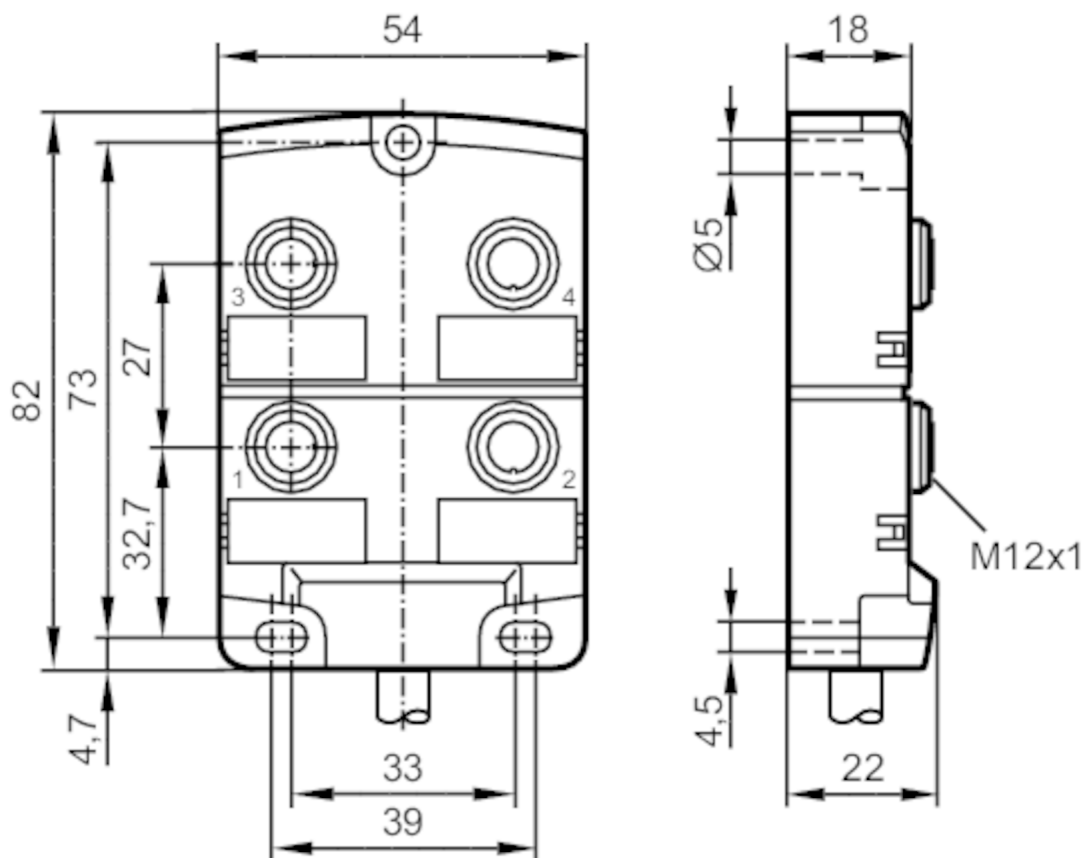

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Beskyttelsesklasse	II
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	12,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-5,00...60,00
Beskyttelse	IP 67; IP 68

 
Tester/godkjenninger

UI godkjenning	Kapslingstype	Type 1
----------------	---------------	--------



Splitterboks

ZDO4H050MSS0005H07

Mekaniske data		
Vekt	[g]	537,00
Dimensjoner	[mm]	18,00 x 54,00 x 82,00
Materialer		PA
Støpt kroppsmateriale		PA
Antall porter splitterboks		4
Kontakttype		M12
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	bøying sykluser	> 2 Mio.
Tilbehør		
Varer som leveres		Beskyttende hetter: 2
		etiketter: 4
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm ² (55 x Ø 0,15 mm)		
Elektrisk tilkobling - spor		
Koblinger: 4 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm		
		



Splitterboks

ZDO4H050MSS0005H07

Tilkobling

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
WH =	hvit
YE =	gul