


Splitterboks

ZDO4H050MSS0005H11

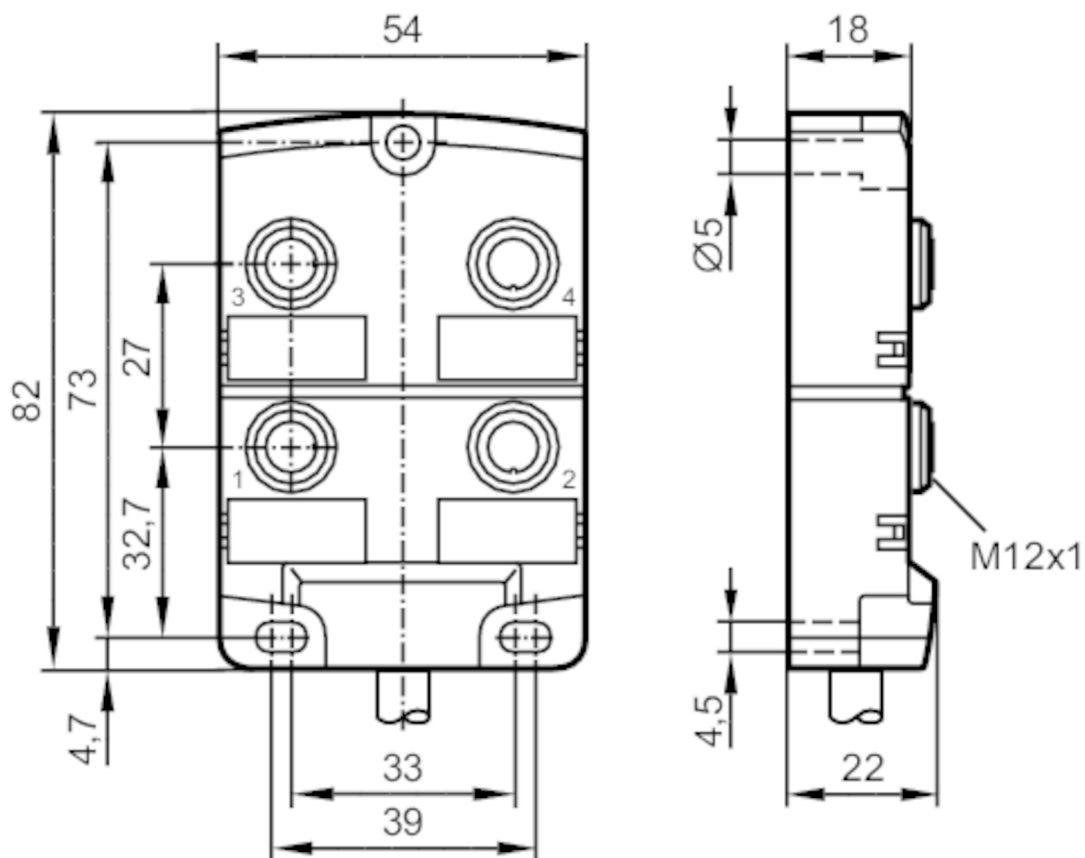

Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)

Beskyttelsesklasse

II

Maks. strømbelastning pr. modul/port

[A]

4,00

Maks. nåværende belastning totalt

[A]

12,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...80,00

Omgivelsestemperatur (drivende)

[°C]

-5,00...60,00

Beskyttelse

IP 67; IP 68

Tester/godkjenninger

Ul godkjenning

Kapslingstype

Type 1



Splitterboks

ZDO4H050MSS0005H11

Mekaniske data		
Vekt	[g]	506,00
Dimensjoner	[mm]	22,00 x 54,00 x 82,00
Materialer		PA
Støpt kroppsmateriale		PA
Antall porter splitterboks		4
Kontakttype		M12
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	bøying sykluser	> 2 Mio.
	torsjonsstamme	maksimal 30 °/m


Tilbehør	
Varer som leveres	Beskyttende hetter: 2
	etiketter: 4

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling	
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (55 x Ø 0,15 mm)	

Elektrisk tilkobling - spor	
-----------------------------	--

Koblinger: 4 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm

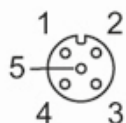



Splitterboks

ZDO4H050MSS0005H11

Tilkobling

<u>BN</u>	1 (1...4)	C
<u>BU</u>	3 (1...4)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...4)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C

	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvit
YE =	gul