


Splitterboks

ZDO4H050MSS0010H11

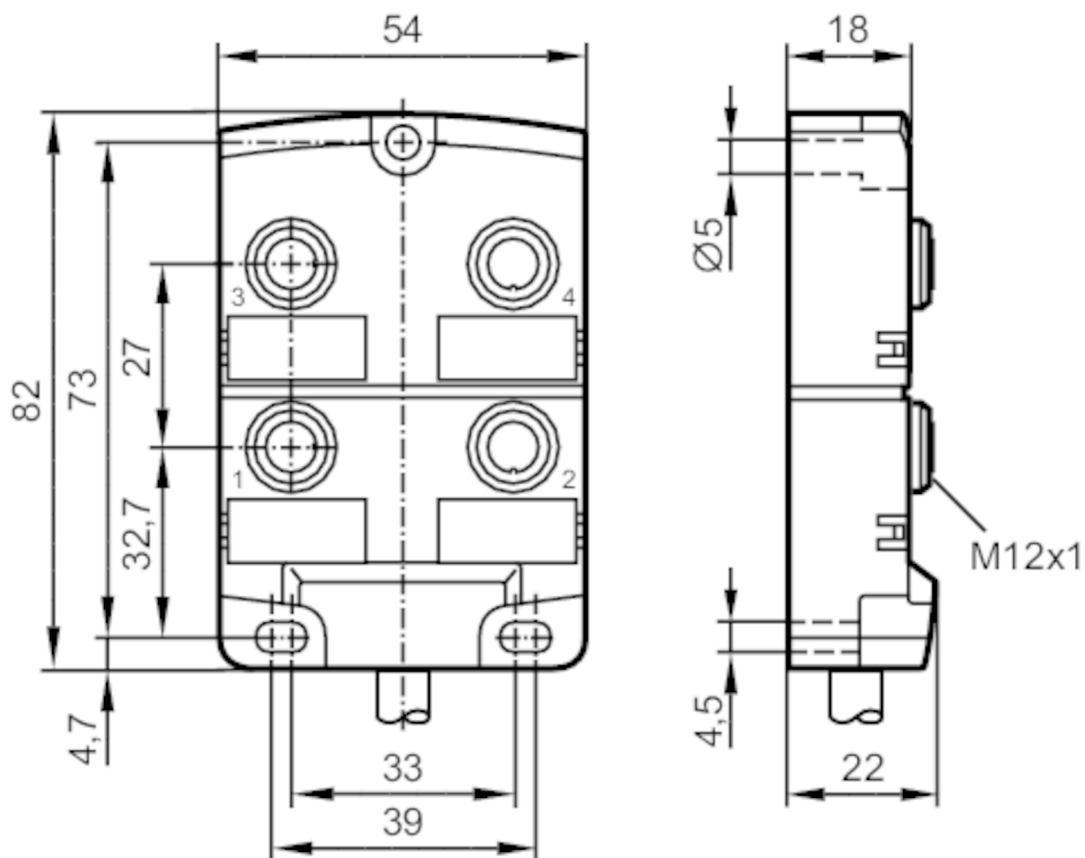

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Beskyttelsesklasse	II
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	12,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-5,00...60,00
Beskyttelse	IP 67; IP 68

Mekaniske data

Vekt [g]	1 111,00
Dimensjoner [mm]	22,00 x 54,00 x 82,00



Splitterboks

ZDO4H050MSS0010H11

Materialer	PA	
Støpt kroppsmateriale	PA	
Antall porter splitterboks	4	
Kontakttype	M12	
Drakjede egnethet	ja	
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	bøying sykluser	> 2 Mio.
	torsjonsstamme	maksimal 30 °/m

Tilbehør

Varer som leveres	Beskyttende hetter: 2
	etiketter: 4

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 4 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm

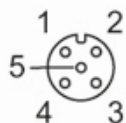



Splitterboks

ZDO4H050MSS0010H11

Tilkobling

<u>BN</u>	1 (1...4)	C
<u>BU</u>	3 (1...4)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...4)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C

	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvit
YE =	gul