




Splitterboks

ZDO6H050MSS0010E15

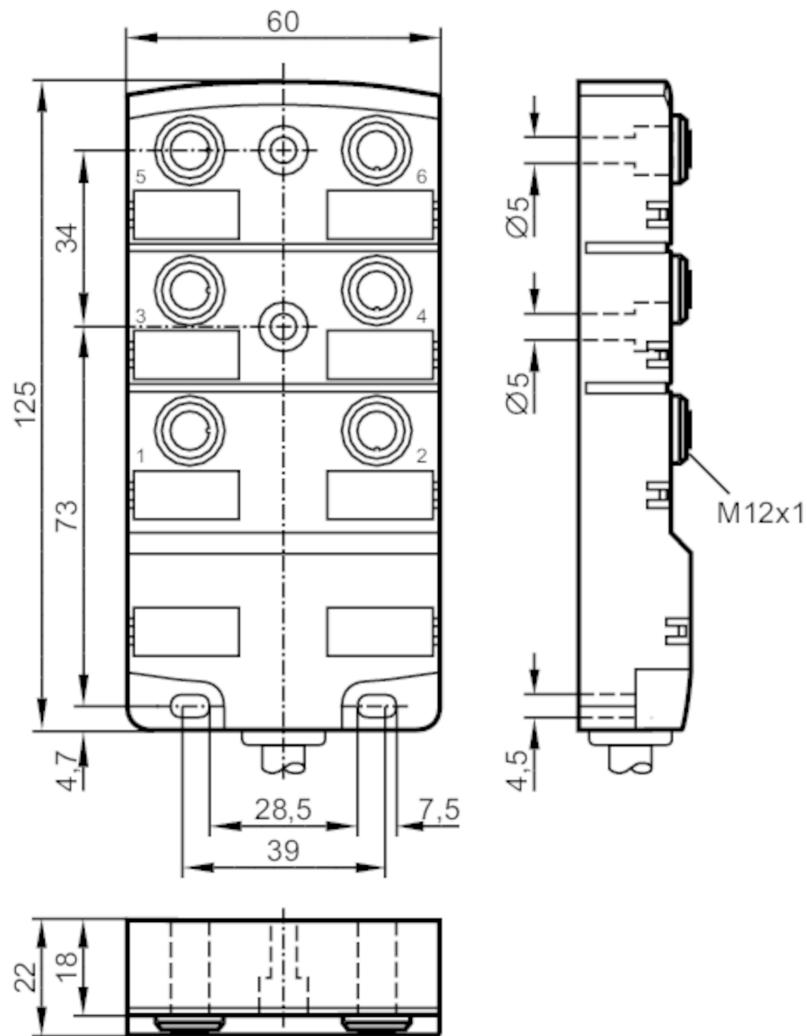

Applikasjon

Spesiell egenskap

gullbelagte kontakter

Elektriske data

Driftsspenning [V] < 30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)

Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] 4,00; (pr. pinne: 2; pr. gruppe: 8)

Maks. nåværende belastning totalt [A] 12,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...40,00



Splitterboks

ZDO6H050MSS0010E15

Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-5,00...60,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

Ul godkjenning	Kapslingstype	Type 1
----------------	---------------	--------

Mekaniske data

Vekt	[g]	880,00
Dimensjoner	[mm]	22,00 x 60,00 x 125,00
Materialer		PA
Støpt kropps materiale		PA
Antall porter splitterboks		6
Kontakttype		M12

Tilbehør

Varer som leveres	etiketter: 6
-------------------	--------------

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PVC, svart, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm²

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 6 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingmoment: 0,8...1,5 Nm

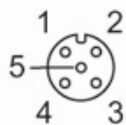




Splitterboks

ZDO6H050MSS0010E15

Tilkobling

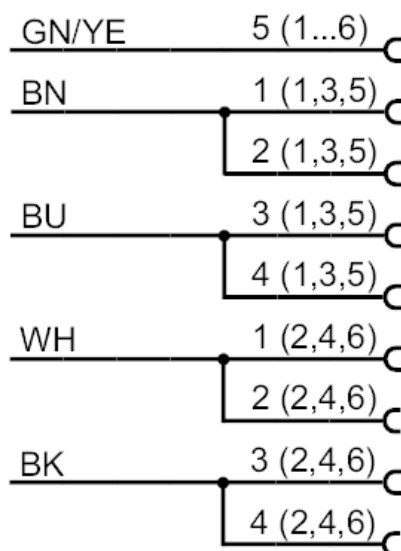

BK =	Lederfarger :	svart
BN =		brun
BU =		blå
GN/YE =		grønn/gul
WH =		hvit