




Splitterboks

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

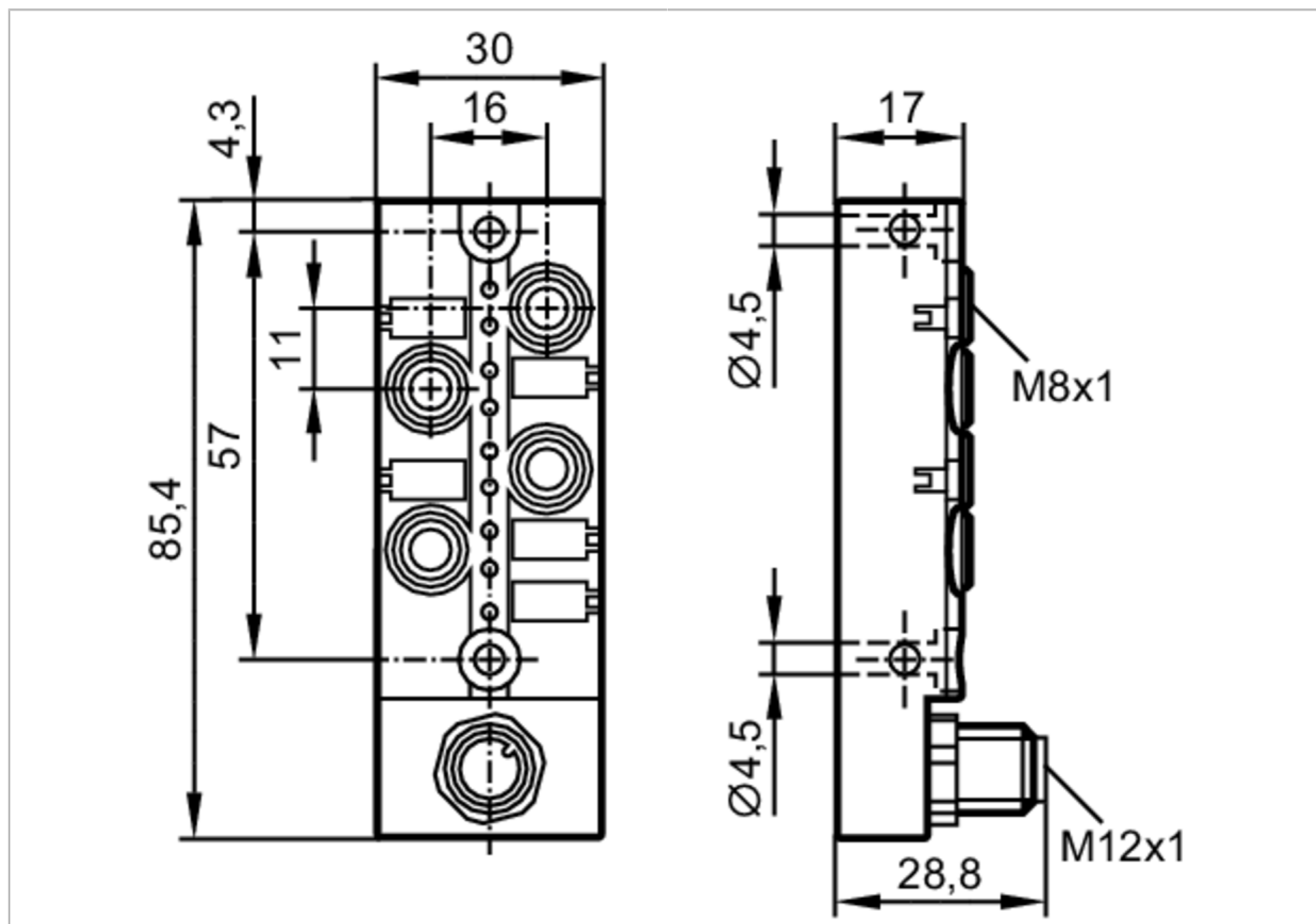

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
-------------------	-----------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	15,00...30,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A]	1,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	1,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-5,00...60,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	86,80
----------	-------



Splitterboks

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Dimensjoner	[mm]	17,00 x 30,00 x 85,40
Materialer		PBT-GF20; messing forniklet
Støpt kropps materiale		PBT-GF 20 / messing, forniklet
Antall porter splitterboks		4
Kontakttype		M8

Displayer/driftselementer


Display	koblingsstatus	4 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - Tilkobling

Koblinger: 1 x M12; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingmoment: 0,8...1,5 Nm

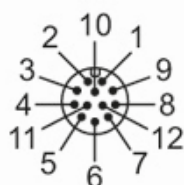

Tilkobling

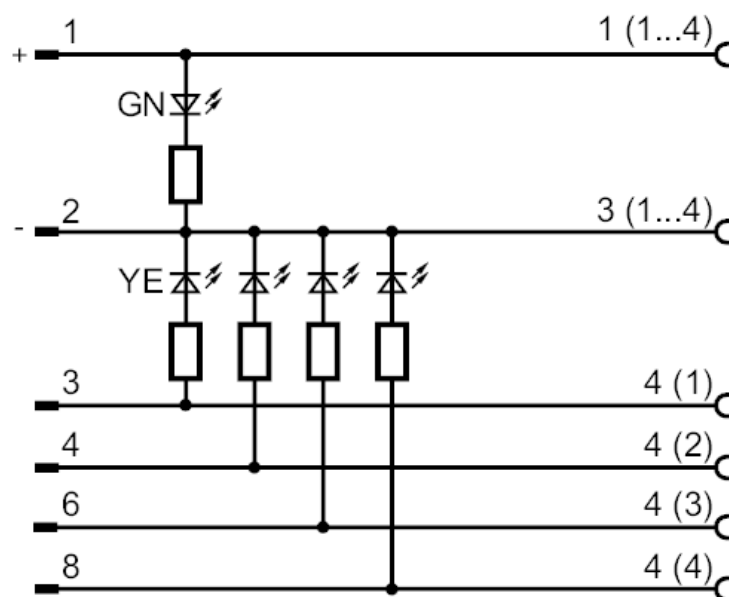



Splitterboks

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 4 x M8; koding: A; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm

