




Splitterboks

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

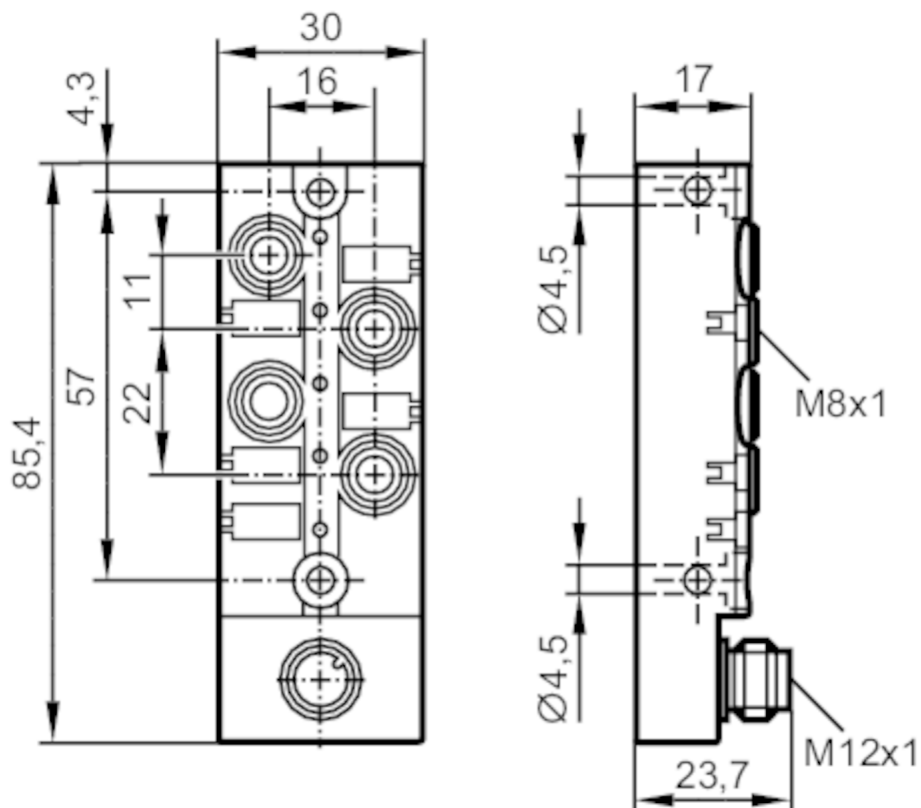

Applikasjon

Spesiell egenskap

gullbelagte kontakter

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Beskyttelsesklasse		III
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	2,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	2,00

Utganger

Elektrisk design

PNP

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-5,00...60,00
Beskyttelse		IP 67; IP 68; (1 m / 7 dager)

Mekaniske data

Vekt	[g]	88,50
Dimensjoner	[mm]	23,70 x 30,00 x 85,40
Materialer		PBT-GF20; messing forniklet
Støpt kroppsmateriale		PBT-GF 20 / messing, forniklet



Splitterboks

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Antall porter splitterboks	4
Kontakttype	M8

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	4 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Tilbehør


Tilbehør (valgfritt)	DIN-skinneadapter:, E73006
	Beskyttelseshette: M8, E73005

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - Tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte

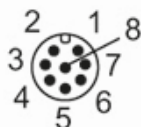

Tilkobling

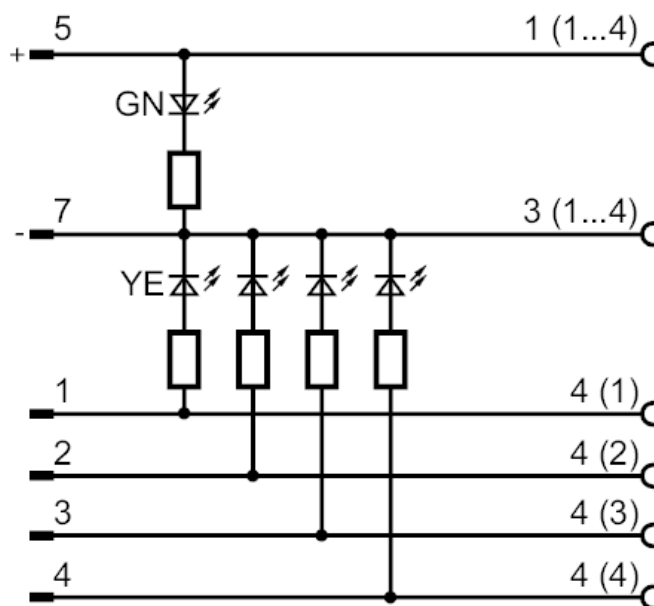



Splitterboks

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 4 x M8; koding: A; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte

